 



Stahl pendelnd | - Für E-Ketten® und E-Rohre Ideal für freitragende, hängende und stehende Anwendungen

Für Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz Edelstahl**	Maß A [mm]	Maß B [mm]
05. ▶	260.12	260.12.E	37	83
06. ▶	260.12	260.12.E	52	98
07. ▶	260.12	260.12.E	62	108
09. ▶	260.12	260.12.E	77	123
10. ▶	260.12	260.12.E	87	133
12. ▶	260.12	260.12.E	112	158
15. ▶	260.12	260.12.E	137	183
17. ▶	260.12	260.12.E	163	209

Hinweis: Stahl-Anschlusselemente werden unmontiert geliefert.

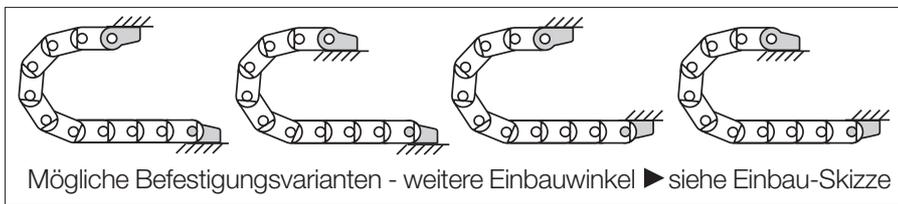

- Für pendelnde Verbindungen
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle E-Ketten®-Breiten
- Elektrisch leitend
- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts möglich
- Edelstahl Version lieferbar (**Werkstoff Edelstahl: 1.4301)

Bestellbeispiel

260. 12



Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

260. 1 (je 1 Teil links / rechts)

Anschlusselement **Festpunkt**

260. 2 (je 1 Teil links / rechts)



Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1