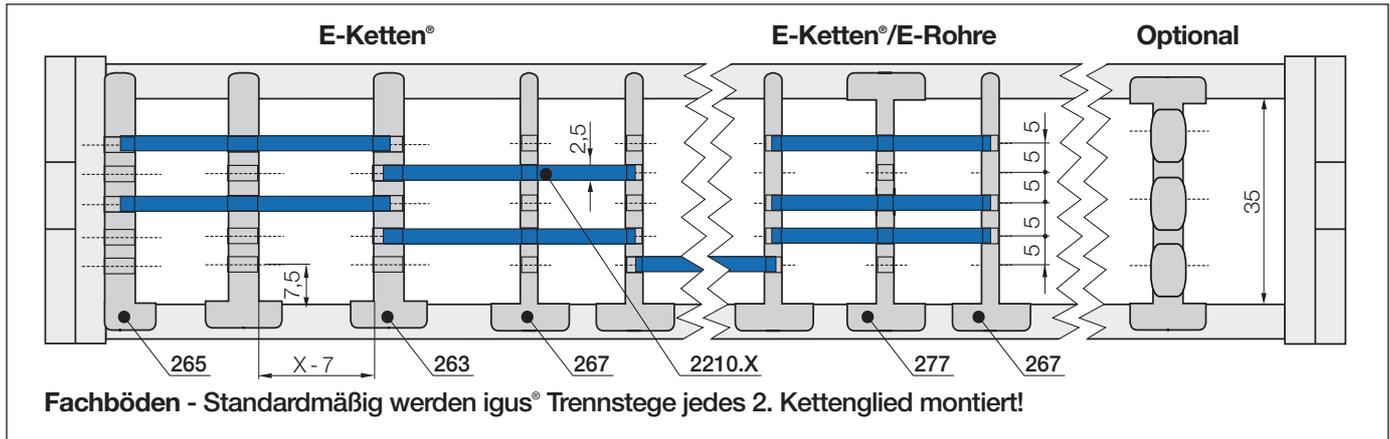
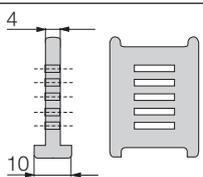


2600·2650·2680·2700 | Innenaufteilung | Optionen

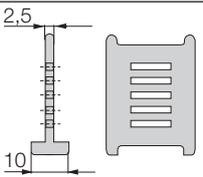




Teilungssteg, geschlitzt
E-Ketten®

unmontiert	262
montiert	263

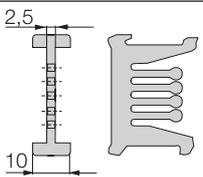
Teilungssteg 262 (nur für E-Ketten®)
für regalförmige Aufteilung mit Fachböden
2200.X im Höhenraster von 5 mm (in 5 Stufen).

Höhenschlitzsteg
E-Ketten®

unmontiert	266
montiert	267

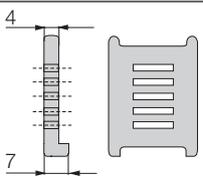
Höhenschlitzsteg 266 (nur für E-Ketten®)
Für sehr feine Unterteilung. Kein nachträglicher
Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage
der Innenaufteilung möglich.

Höhenschlitzsteg, offen
E-Ketten® / E-Rohre

unmontiert	276
montiert	277

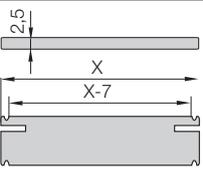
Höhenschlitzsteg, offen 276 (E-Ketten® und E-Rohre)
Schnelle Montage - Nachträglicher Einbau in bestehende
Aufteilung ohne Demontage möglich.

Seitenplatte
E-Ketten®

unmontiert	264
montiert	265

Seitenplatte 264 (nur für E-Ketten®)
wie Teilungssteg. Ermöglicht eine regalförmige
Aufteilung bis an die Seitenlaschen.

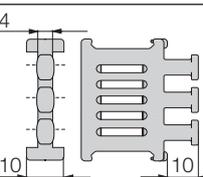
Fachboden
E-Ketten® / E-Rohre

unmontiert	2200.X
montiert	2210.X

Fachboden 2200.X ((E-Ketten® und E-Rohre)
Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können
Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Sie können
im Höhenraster von 5 mm (in 5 Stufen) angeordnet werden.

Fachböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
018	2200.18	2210.18	043	2200.43	2210.43	088	2200.88	2210.88
023	2200.23	2210.23	048	2200.48	2210.48	099	2200.99	2210.99
028	2200.28	2210.28	058	2200.58	2210.58	124	2200.124	2210.124
033	2200.33	2210.33	068	2200.68	2210.68	149	2200.149	2210.149
038	2200.38	2210.38	073	2200.73	2210.73			

**Zugentlastungs-
trennsteg E-Ketten®**

unmontiert	262.Z
montiert	263.Z

Weitere Elemente zur Innenaufteilung
Zugentlastungstrennsteg 262.Z (nur für E-Ketten®)
Integrierbar ins Anschlusselement und beliebig positionierbar.
Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung der E-Ketten®.