




75% weniger Verschleiß...

Neues Trennstegeprogramm für E2/000, Leitungen halten noch länger!

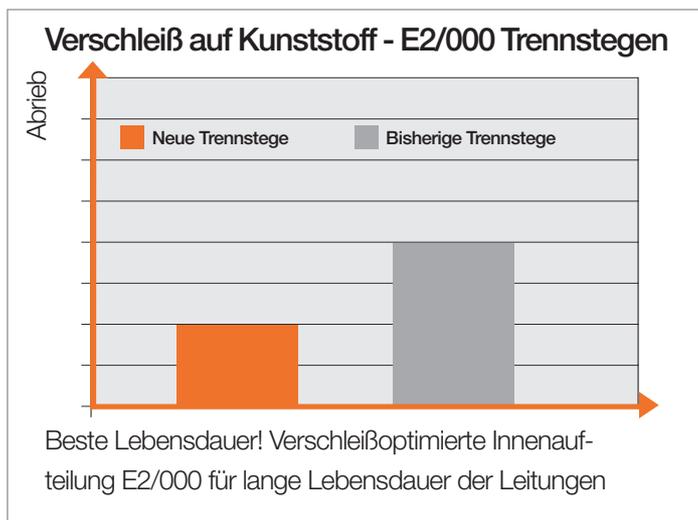

Lebensdauer der Leitungen weiter erhöhen

Neues Design der Innenaufteilungselemente für das igus® Allround-Energiekettenprogramm E2/000. Optimal an die Kabelgeometrie angepasste Trennstege erhöhen die Lebensdauer der Leitungen bis zu Faktor 4. Mit weniger Elementen eine bessere Innenaufteilung realisieren:

Vertikale Unterteilung - Trennstege

- Abrieboptimiertes, kabelschonendes Design der Trennstege für lange Lebensdauer
- Montageoptimiert - einfachere und schnellere Montage
- Kraftschlüssiger, sicherer Sitz
- Einfaches Innenaufteilungs-Programm für alle Einsatzzwecke

Horizontale Unterteilung - Einsteckboden

- Rastet an beiden Enden
- Trennstege kann beliebig horizontal bewegt werden
- Keine Seitenplatten notwendig
- Auch partielle horizontale Unterteilung möglich




- 1** Standard Trennstege, breiter Fuß - Art. Nr. 35.1
2 Trennstege mit schmalen Kopf - Art. Nr. 35.1
3 Trennstege, schmal - Art. Nr. 35.3
4 Trennstege, asymmetrisch - Art. Nr. 35.4
5 Einsteckboden, rastbar - Art. Nr. 3200.XX
*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang




Innenaufteilung einzeln bestellbar - Lieferzeit 24h oder heute.*

*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware

E-Ketten® | 2600·2700 | Innenaufteilung | Standard **NEU!**

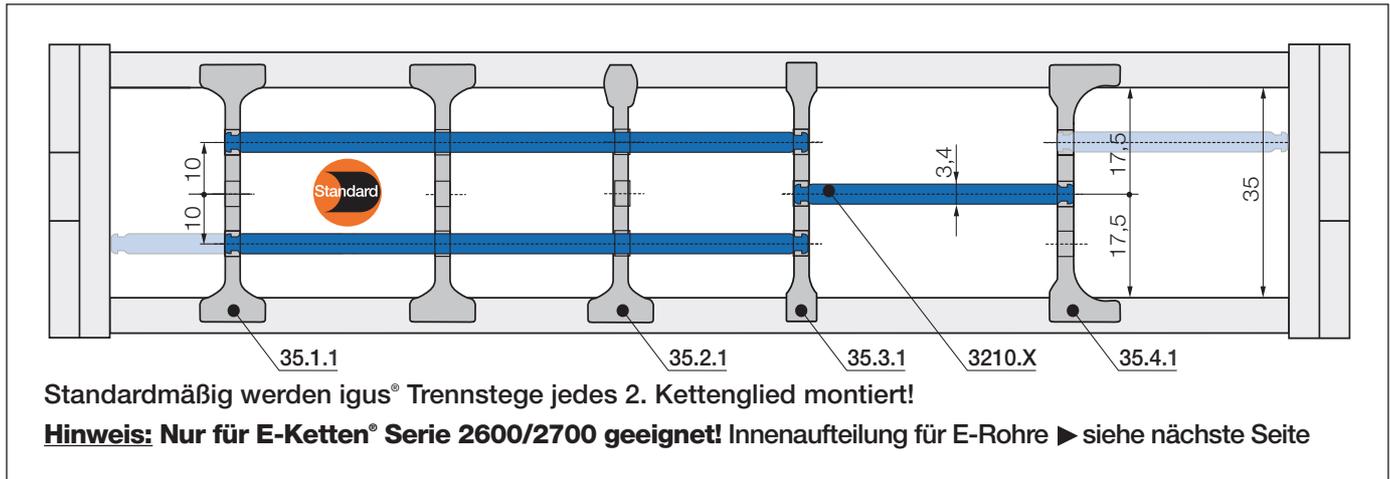

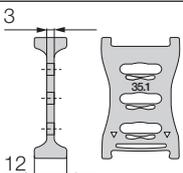


**Standard Trennsteg,
breiter Fuß**

unmontiert	35.1
montiert	35.1.1

Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand in E-Ketten®.

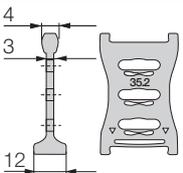
**Trennsteg,
schmaler Kopf**

unmontiert	35.2
montiert	35.2.1

Schnellere Leitungsmontage

Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für leichte Leitungsmontage.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

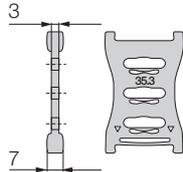
**Trennsteg,
schmal**

unmontiert	35.3
montiert	35.3.1

Für viele dünne Leitungen

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend, sicherer Stand - für E-Ketten®.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

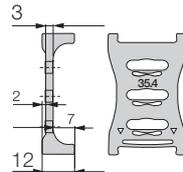
**Trennsteg,
asymmetrisch**

unmontiert	35.4
montiert	34.2.1

Für z.B. Anwendungen "auf der Seite"

Trennsteg asymmetrisch, schafft definierten Abstand und Abstandshalter können entfallen.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

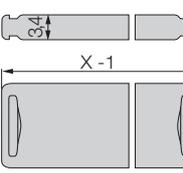**Einsteckboden,
rastbar**

unmontiert	3200.X
montiert	3210.X

Horizontale Unterteilung


Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 3 Ebenen einsetzbar.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.



Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	3200.050	3210.050	115	3200.115	3210.115	175	3200.175	3210.175
075	3200.075	3210.075	125	3200.125	3210.125			
100	3200.100	3210.100	150	3200.150	3210.150			

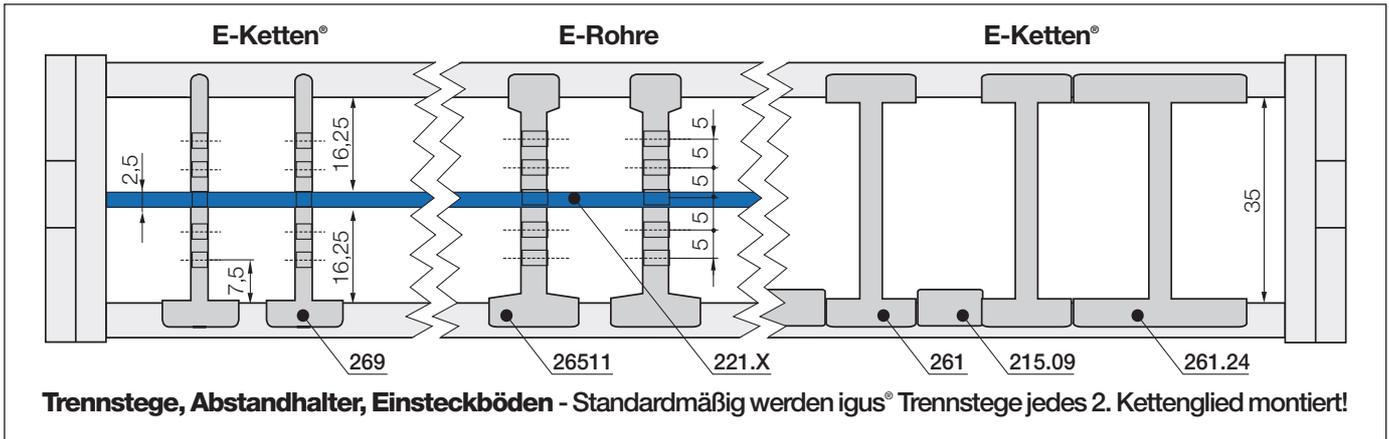

		Trennstege, geschlitzt E-Ketten® unmontiert 268 montiert 269
--	--	---

Trennstege geschlitzt 268 (nur für E-Ketten®)
 Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege, geschlitzt E-Rohre unmontiert 26501 montiert 26511
--	--	---

Trennstege geschlitzt 26501 (nur für Rohre)
 Vertikale Unterteilung in E-Rohren. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege, E-Ketten® unmontiert 260 montiert 261
--	--	--

Trennstege 260 (nur für E-Ketten®)
 Für die einfache vertikale Unterteilung in E-Ketten®.

		Trennstege, breiter Fuß* E-Ketten® unmontiert 260.24 montiert 261.24
--	--	---

Trennstege breiter Fuß* 260.24 (nur für E-Ketten®)
 Wenn zwischen den Trennsteinen ein breiter Abstand eingehalten werden soll oder sie in ihrer Position fixiert werden sollen, z.B. bei 90° Anwendungen. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Abstandhalter* E-Ketten® unmontiert 205.09 montiert 215.09
--	--	---

Abstandhalter* 205.09 (nur für E-Ketten®)
 Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden (nur im Innenradius auf den festen Öffnungsteg montierbar). (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Einsteckböden E-Ketten®/E-Rohre unmontiert 220.X montiert 221.X
--	--	--

Einsteckböden 220.X (E-Ketten® und E-Rohre)
 Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 5 mm (in 5 Stufen) angeordnet werden.

Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	220.50	221.50	090	220.90	221.90	150	220.150	221.150
065	220.65	221.65	100	220.100	221.100	175	220.175	221.175
075	220.75	221.75	125	220.125	221.125			