 


KMA pendelnd | Rundumbefestigung - Universell für E-Ketten® (Serie 3400·3500)
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

| Für Breiten-Index | Art. Nr. Komplettsatz mit C-Profil | Art. Nr. Komplettsatz ohne C-Profil | Maß A [mm] | Maß B [mm] |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 050. | 34001.050.12.C | 34001.050.12 | 63 | 74 |
| 075. | 34001.075.12.C | 34001.075.12 | 88 | 99 |
| 100. | 34001.100.12.C | 34001.100.12 | 113 | 124 |
| 115. | 34001.115.12.C | 34001.115.12 | 128 | 139 |
| 125. | 34001.125.12.C | 34001.125.12 | 138 | 149 |
| 150. | 34001.150.12.C | 34001.150.12 | 163 | 174 |
| 175. | 34001.175.12.C | 34001.175.12 | 188 | 199 |
| 200. | 34001.200.12.C | 34001.200.12 | 213 | 224 |
| 225. | 34001.225.12.C | 34001.225.12 | 238 | 249 |
| 250. | 34001.250.12.C | 34001.250.12 | 263 | 274 |



- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts
- Für enge Einbauverhältnisse
- Universell montierbar mit "Rundum"- Befestigungsmöglichkeit
- C-Profil Option
- Option: Gewindebuchsen auf Anfrage

Bestellbeispiel pendelnd - E-Kette®

34001.075.12.C A




Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

34001.075.1.C A (vormontiert, inkl. C-Profil)

Anschlusselement **Festpunkt**


34001.075.2.C A (vormontiert, inkl. C-Profil)

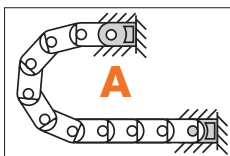

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A** anfügen ► z.B. **34001.075.12.CA**



Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ► Chainfix, ab Seite 10.1

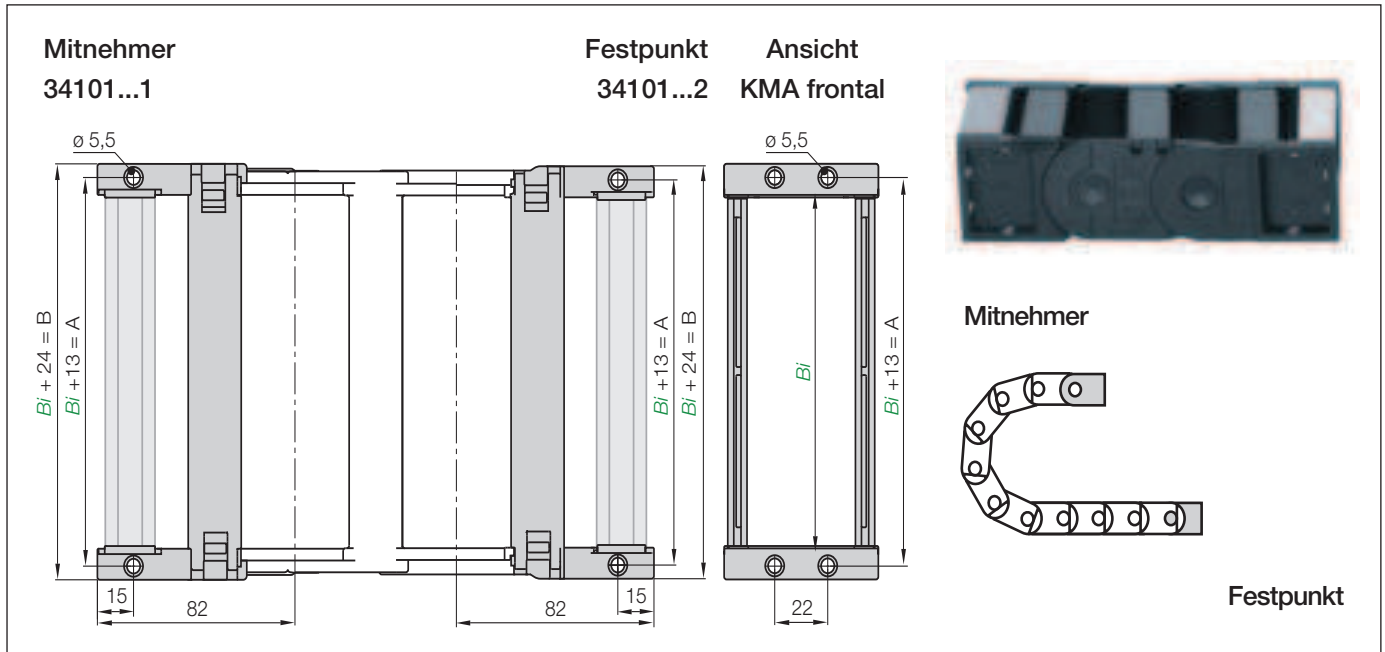

KMA **starr** | Rundumbefestigung - Universell für E-Ketten® (Serie 3400·3500) Ideal für hängende und stehende Anwendungen

| Für Breiten-Index | Art. Nr. Komplettsatz mit C-Profil | Art. Nr. Komplettsatz ohne C-Profil | Maß A [mm] | Maß B [mm] |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 050. ▶ | 34101.050.12.C | 34101.050.12 | 63 | 74 |
| 075. ▶ | 34101.075.12.C | 34101.075.12 | 88 | 99 |
| 100. ▶ | 34101.100.12.C | 34101.100.12 | 113 | 124 |
| 115. ▶ | 34101.115.12.C | 34101.115.12 | 128 | 139 |
| 125. ▶ | 34101.125.12.C | 34101.125.12 | 138 | 149 |
| 150. ▶ | 34101.150.12.C | 34101.150.12 | 163 | 174 |
| 175. ▶ | 34101.175.12.C | 34101.175.12 | 188 | 199 |
| 200. ▶ | 34101.200.12.C | 34101.200.12 | 213 | 224 |
| 225. ▶ | 34101.225.12.C | 34101.225.12 | 238 | 249 |
| 250. ▶ | 34101.250.12.C | 34101.250.12 | 263 | 274 |



- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts
- Für extreme Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten
- Universell montierbar
- C-Profil Option
- Option: Gewindebuchsen auf Anfrage

Bestellbeispiel **starr** - E-Kette®

34101.075.12.C A




Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

34101.075.1.C A (vormontiert, inkl. C-Profil)

Anschlusselement **Festpunkt**

34101.075.2.C A (vormontiert, inkl. C-Profil)

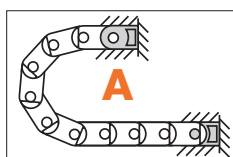

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A** anfügen ▶ z.B. **34101.075.12.CA**



Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1