 


Stahl pendelnd | - Für E-Ketten® und E-Rohre Ideal für freitragende, hängende und stehende Anwendungen

Für Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz Edelstahl**	Maß A [mm]	Maß B [mm]
050. ▶	3000.12	3000.12.E	28	86
075. ▶	3000.12	3000.12.E	53	111
100. ▶	3000.12	3000.12.E	78	136
115. ▶	3000.12	3000.12.E	93	151
125. ▶	3000.12	3000.12.E	103	161
150. ▶	3000.12	3000.12.E	128	186
175. ▶	3000.12	3000.12.E	153	212
200. ▶	3000.12	3000.12.E	178	236
225. ▶	3000.12	3000.12.E	203	261
250. ▶	3000.12	3000.12.E	228	286



- Für pendelnde Verbindungen
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle E-Ketten®-Breiten
- Elektrisch leitend
- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts möglich
- Edelstahl Version lieferbar (**Werkstoff Edelstahl: 1.4301)

Hinweis: Stahl-Anschlusselemente werden unmontiert geliefert.

Bestellbeispiel

3000.12

Komplettsatz je 2 Teile mit Bolzen / Bohrung
Anschlusselement


Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

3000.1 (je 1 Teil links / rechts)

Anschlusselement **Festpunkt**

3000.2 (je 1 Teil links / rechts)

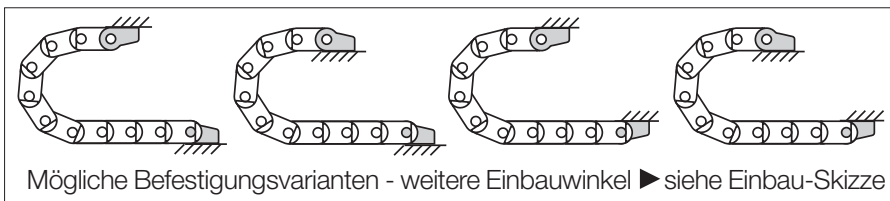

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1