



Halbe e-rohre | 3450 im Innenradius beidseitig aufklappbar, im Außenradius geschlossen
 Volle e-rohre | 3480 im Innenradius beidseitig aufklappbar, komplett geschlossen

Halbe e-rohre im Innenradius aufklappbar	Volle e-rohre im Innenradius aufklappbar	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> Biegeradien [mm]	3450 [kg/m]	3480 [kg/m]
3450. 050 .R.0	3480. 050 .R.0	50	70	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 1,77	≈ 1,96
3450. 075 .R.0	3480. 075 .R.0	75	95	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 1,95	≈ 2,07
3450. 100 .R.0	3480. 100 .R.0	100	120	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 2,15	≈ 2,30
3450. 115 .R.0	3480. 115 .R.0	115	135	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 2,30	≈ 2,46
3450. 125 .R.0	3480. 125 .R.0	125	145	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 2,42	≈ 2,49
3450. 150 .R.0	3480. 150 .R.0	150	170	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 2,60	≈ 2,62
3450. 175 .R.0	3480. 175 .R.0	175	195	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 2,75	≈ 2,80
3450. 200 .R.0	3480. 200 .R.0	200	220	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 2,90	≈ 2,94
3450. 225 .R.0	3480. 225 .R.0	225	245	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 3,15	≈ 3,12
3450. 250 .R.0	3480. 250 .R.0	250	270	075* 100* 125 150 200 250 300	≈ 3,30	≈ 3,28

*Radius auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Bei den Radien 075, 100 ist das e-rohr nicht komplett geschlossen. Bitte sprechen Sie uns an!

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. 3450.075.200.0

E2/000 e-ketten® schnell öffnen mit dem e-ketten®-Öffner



Montagezeiten von 33 auf 2 Sekunden drastisch reduzieren mit dem igus® e-ketten®-Öffner. Öffnen Sie längere Kettenstücke in einem Rutsch. **Art. Nr. 908.254.3400** für Serie 3450. Für Breiten-Index *Bi* [mm]: 050, 075, 100, 115.

Weitere Informationen ► www.igus.de/E2oeffner






Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrswege

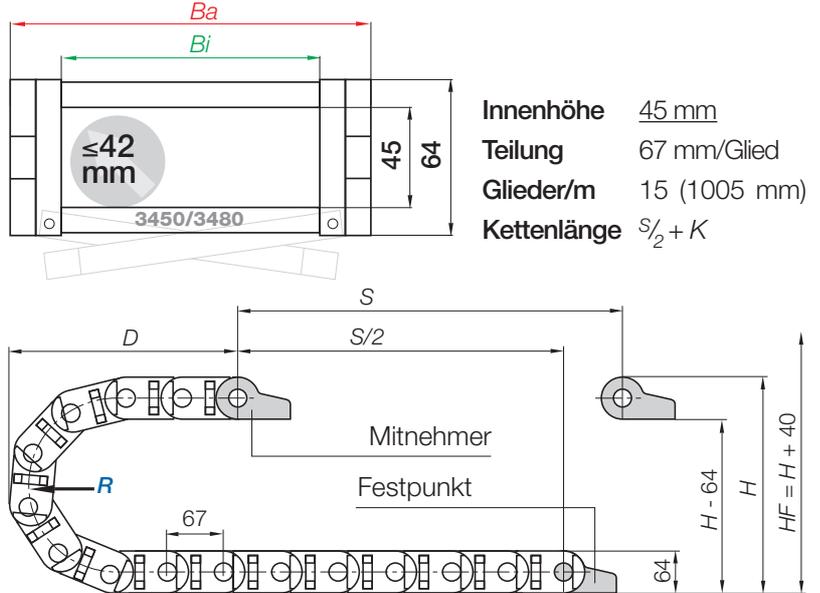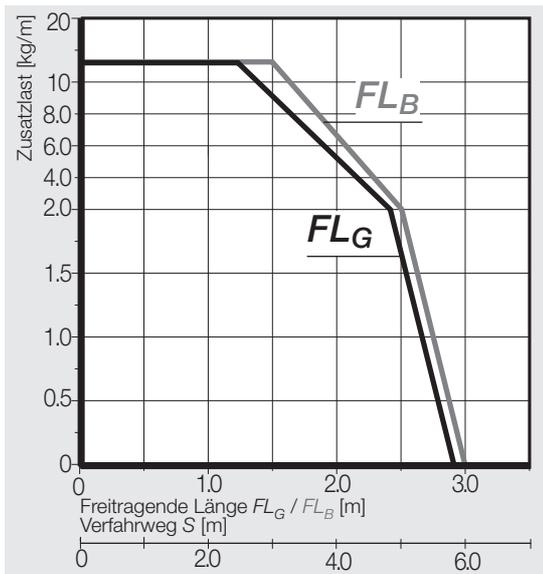

R	075*	100*	125	150	200	250	300
H	214	264	314	364	464	564	664
D	208	233	258	283	333	383	433
K	370	450	530	610	765	920	1080

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 40\text{ mm}$ (bei 2,5 kg/m Zusatzlast)

*Radius auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache. Die Serie 3450/3480 ist nur nach Rücksprache für lange Verfahrswege geeignet.

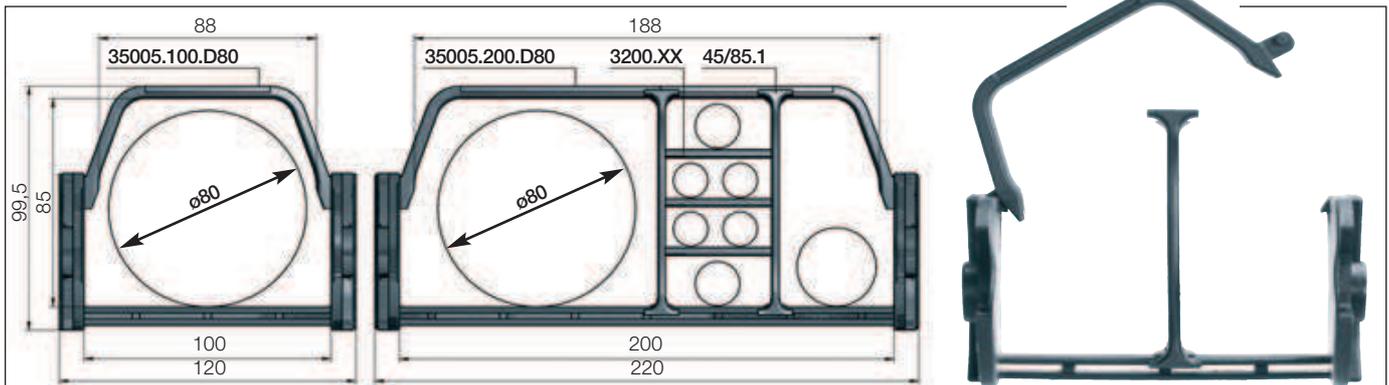

Bügelketten nur für Serie 3450 - enorme Vergrößerung des Innenraums, schonende Führung von Schläuchen
Geeignet für Schläuche mit einem Außendurchmesser von max. 80 mm.


Bügelkette - halbe e-rohre
Bügel im Innen-
radius aufklappbar

<i>Bi</i>	<i>Ba</i>	<i>R</i> Biegeradien
[mm]	[mm]	[mm]

3450.100.D80.R.0	100	120	125 150 200 250 300
3450.200.D80.R.0	200	220	125 150 200 250 300

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. 3450.100.D80.200.0

Innenaufteilung für Bügelketten

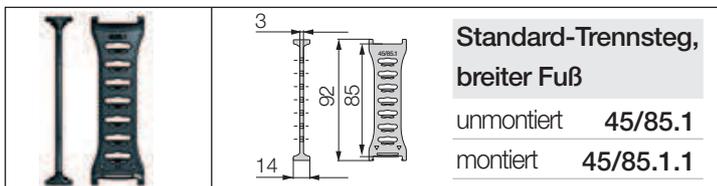


**Standard-Trennsteg,
breiter Fuß**

unmontiert	45/85.1
montiert	45/85.1.1

Trennsteg, breiter Fuß

Für maximale Haltekraft und sicheren Stand. Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

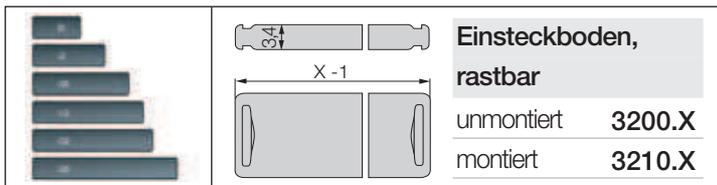

**Einsteckboden,
rastbar**

unmontiert	3200.X
montiert	3210.X

Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 7 Ebenen einsetzbar.

Trennsteg mit integrierten Zugentlastungszähnen

Zugentlastungstrennsteg Art. Nr. 34501.Z ● In Kettengliedern (erstes/letztes/mitte-drin) beliebig positionierbar ● Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung
Ideal bei geringem Platzbedarf ● Zubehörteil für igus® e-kettensysteme ● Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben. **Weitere Informationen ► ab Seite 676**



Optional: Ablegerinne zur Unterstützung des Untertrums

Einfache, einteilige Ablegerinnen für das e-ketten®-Untertrum nach Ihren Wünschen und Vorgaben als Modulbaukasten. In 4 Ausführungen lieferbar.
Weitere Informationen ► ab Seite 740

