

		Trennstege, geschlitzt E-Ketten® unmontiert 302 montiert 312
--	--	---

Trennstege geschlitzt 302 (nur für E-Ketten®)

Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege, geschlitzt E-Rohre unmontiert 34501 montiert 34511
--	--	---

Trennstege geschlitzt 34501 (nur für Rohre)

Vertikale Unterteilung in E-Rohren. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege E-Ketten® unmontiert 301 montiert 311
--	--	---

Trennstege 301 (nur für E-Ketten®)

Für die einfache vertikale Unterteilung in E-Ketten®.

		Trennstege, breiter Fuß* - E-Ketten® unmontiert 302.24 montiert 312.24
--	--	---

Trennstege breiter Fuß* 302.24 (nur für E-Ketten®)

Wenn zwischen den Trennsteinen ein breiter Abstand eingehalten werden soll oder sie in ihrer Position fixiert werden sollen, z.B. bei 90° Anwendungen. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Abstandhalter* E-Ketten® unmontiert 305.XX montiert 315.XX
--	--	---

Abstandhalter* 305.XX (nur für E-Ketten®)

Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden (nur im Innenradius auf den festen Öffnungsteg montierbar). **XX = Breite Abstandhalter**, wählbar 8, 12 mm. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Einsteckböden E-Ketten®/E-Rohre unmontiert 320.X montiert 321.X
--	--	--


Einsteckböden 320.X (E-Ketten® und E-Rohre)

Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 12 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	320.050	321.050	125	320.125	321.125	225	320.225	321.225
075	320.075	321.075	150	320.150	321.150	250	320.250	321.250
100	320.100	321.100	175	320.175	321.175			
115	320.115	321.115	200	320.200	321.200			

3400·3450·3480·3500 | Innenaufteilung | Optionen

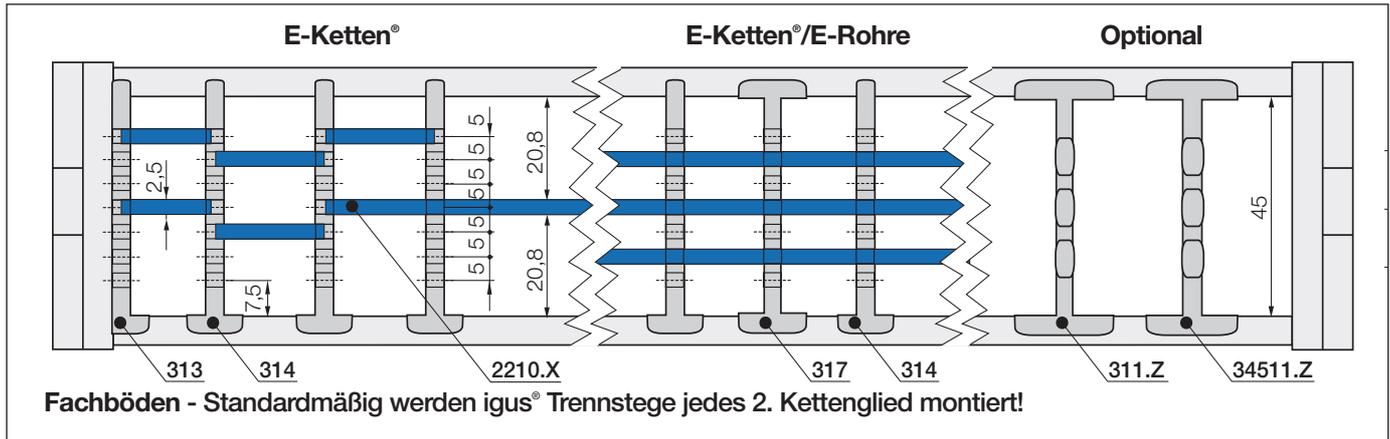

Teilungssteg, geschlitzt
E-Ketten®

unmontiert	304
montiert	314

Teilungssteg 304 (nur für E-Ketten®)
für regalförmige Aufteilung mit Fachböden
2200.X im Höhenraster von 5 mm (in 7 Stufen).

Höhenschlitzsteg, offen
E-Ketten® / E-Rohre

unmontiert	307
montiert	317

Höhenschlitzsteg, offen 307 (E-Ketten® und E-Rohre)
Schnelle Montage - Nachträglicher Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage möglich.

Seitenplatte
E-Ketten®

unmontiert	303
montiert	313

Seitenplatte 303 (nur für E-Ketten®)
wie Teilungssteg. Ermöglicht eine regalförmige Aufteilung bis an die Seitenlaschen.

Fachboden
E-Ketten® / E-Rohre

unmontiert	2200.X
montiert	2210.X

Fachboden 2200.X (E-Ketten® und E-Rohre)
Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Sie können im Höhenraster von 5 mm (in 7 Stufen), angeordnet werden.

Fachböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
018	2200.18	2210.18	043	2200.43	2210.43	088	2200.88	2210.88
023	2200.23	2210.23	048	2200.48	2210.48	099	2200.99	2210.99
028	2200.28	2210.28	058	2200.58	2210.58	124	2200.124	2210.124
033	2200.33	2210.33	068	2200.68	2210.68	149	2200.149	2210.149
038	2200.38	2210.38	073	2200.73	2210.73			

Zugentlastungstrennsteg E-Ketten®

unmontiert	301.Z
montiert	311.Z

Weitere Elemente zur Innenaufteilung

Zugentlastungstrennsteg 301.Z (nur für E-Ketten®)
Integrierbar ins Anschlusselement und beliebig positionierbar.
Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung der E-Ketten®.

Zugentlastungstrennsteg E-Rohre

unmontiert	34501.Z
montiert	34511.Z

Zugentlastungstrennsteg 34501.Z (nur für E-Rohre)
Integrierbar ins Anschlusselement und beliebig positionierbar.
Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung der E-Ketten®.