


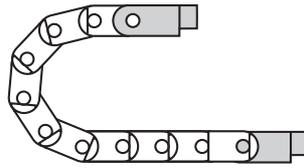


Kunststoff - einteilig

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar
- Anschraubflächen innen/außen passend
- Schnelle Montage durch Adapterplatte

Mitnehmer mit Bohrung
(Außenlasche) 03...1Z



 03...2Z Festpunkt
mit Bolzen (Innenlasche)




Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

03...2Z
Festpunkt

03...1Z
Mitnehmer

Maße und Bestellvarianten

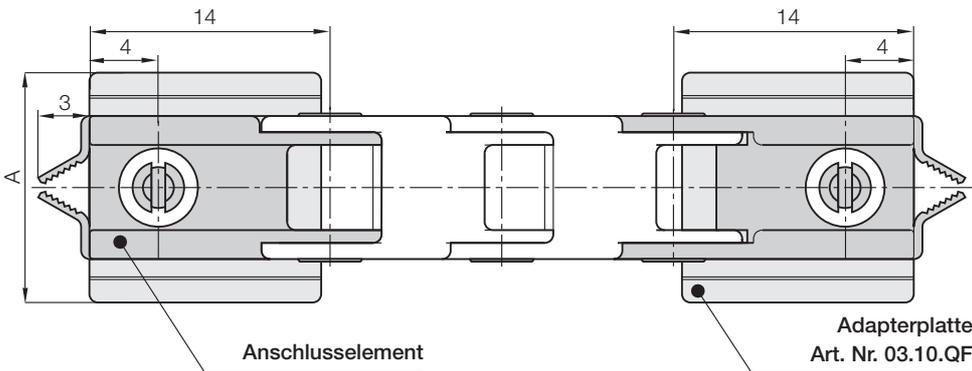


Für Kettentyp:	Art. Nr. Komplettsatz	Maß A [mm]
E03.05. ►	03.05. 12Z	8,7
E03.07. ►	03.07. 12Z	10,7
E03.10. ►	03.10. 12Z	13,7

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1 oder A3 anfügen z.B. 03.05. 12Z A1

03.10.QF = Adapterplatte für alle Größen

Die Adapterplatte besitzt seitliche Bruchkanten, damit sie an die jeweilige Kettenbreite angepasst werden kann. Sie ist zum Befestigen der Anschlusselemente nicht zwingend notwendig. Die Anschlusselemente können auch ohne Adapterplatte festgeschraubt werden.

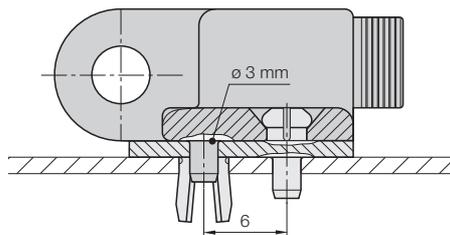

Bestellbeispiel

03.	05.	12Z	A1
-----	-----	-----	----

A.. bei vormontierten Varianten angeben

Komplettsatz = 12Z

Breiten-Index
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsatz für beide Enden:

03. 05. 12Z


Bei Einzelteil-Bestellung:

03. 05. 1Z

Anschlusselement mit Bohrung

03. 05. 2Z

Anschlusselement mit Bolzen

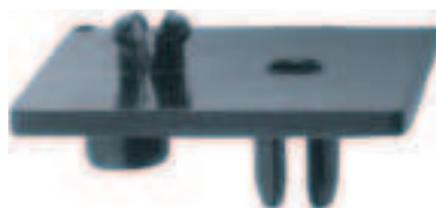

Schnelle Montage durch Adapterplatte auf Anfrage Art. Nr. 03.10.QF

Weitere Anschlussvarianten

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

