


Bestellbeispiel

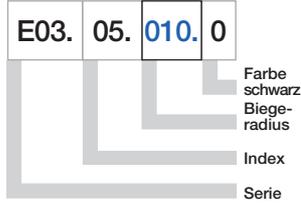

Serie E03 - im Außenradius zu befüllende E-Kette®

Art. Nr.	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> [mm]	Biegeradien					Gewicht [kg/m]
E03.05. <input type="text"/> .0	5	8,7	<input type="text" value="010"/>	<input type="text" value="012"/>	<input type="text" value="015"/>	<input type="text" value="018"/>	<input type="text" value="028"/>	≈ 0,03	
E03.07. <input type="text"/> .0	7	10,7	<input type="text" value="010"/>	<input type="text" value="012"/>	<input type="text" value="015"/>	<input type="text" value="018"/>	<input type="text" value="028"/>	≈ 0,04	
E03.10. <input type="text"/> .0	10	13,7	<input type="text" value="010"/>	<input type="text" value="012"/>	<input type="text" value="015"/>	<input type="text" value="018"/>	<input type="text" value="028"/>	≈ 0,05	

Ba: Bolzenmaß ist ca. 0,1 - 0,3 mm breiter!

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (*R*) z.B. E03.05. .0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 10 mm/Glied - Glieder/m = 100

