 





**Kunststoff - einteilig**

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar

Mitnehmer mit Bohrung  
(Außenlasche) 040...1 (PZ)

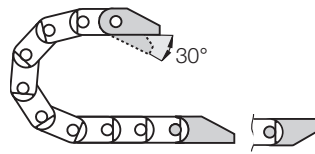


040...2 (PZ) Festpunkt  
mit Bolzen (Innenlasche)

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

040...1 (PZ)  
Mitnehmer

040...2 (PZ)  
Festpunkt

**Maße und Bestellvarianten**

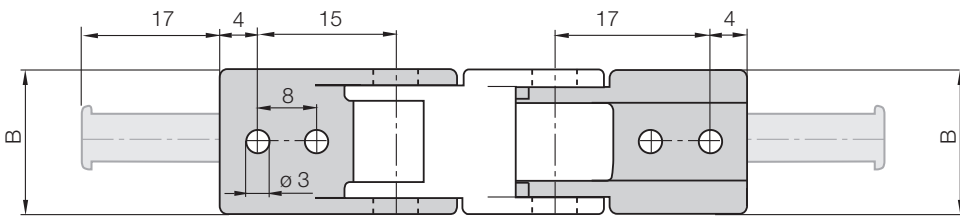

**Bestellbeispiel**

040. 07. 12 PZ A1

- A. bei vormontierten Varianten angeben
- Mit montierten Zugentlastungskämmen
- Komplettsatz = 12
- Breiten-Index
- Anschlusselement für gewählten Kettentyp

**Komplettsatz für beide Enden:**

040. 07. 12 PZ (inkl. Kamm)

**Bei Einzelteil-Bestellung:**

040. 07. 1 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

040. 07. 2 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

Für Kettentyp:	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämme	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämme	Zähnezahl	Maß B [mm]
E04.07. ►	040.07. 12 PZ	040.07. 12	1	12

Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A1**...**A4** anfügen z.B. 040.07. 12 PZ **A1**

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222




**Quicksnap** - Die komplette Einheit mit der Hand lösbar, lieferbar auf Anfrage



**Quickfix** - Mit Dübel für schnelle Montage, lieferbar auf Anfrage

**Weitere Anschlussvarianten**

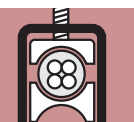

► Seite 3.5