

Bestellbeispiel

E065. 16. 038. 0



Serie E065 - im Außenradius zu befüllen

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E065.16. <input type="text"/> .0	16	24,8	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038	≈ 0,17

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E065.16. 038.0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 15 mm/Glied - Glieder/m = 67

Serie E065 - im Außenradius zu befüllen mit 2-Kammersystem

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E065.2/9. <input type="text"/> .0	9 / 9	29,3	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038	≈ 0,19

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E065.2/9. 038.0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 15 mm/Glied - Glieder/m = 67

Serie E065 - im Außenradius zu befüllen mit 3-Kammersystem



Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E065.3/9. <input type="text"/> .0	9 / 9 / 9	39,3	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038	≈ 0,22

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E065.3/9. 038.0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 15 mm/Glied - Glieder/m = 67

Serie E065 - im Außenradius zu befüllen mit 4-Kammersystem


Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E065.4/9. <input type="text"/> .0	9 / 9 / 9 / 9	49,3	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038	≈ 0,25

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E065.4/9. 038.0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 15 mm/Glied - Glieder/m = 67

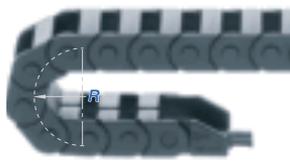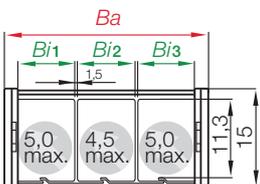

Bestellbeispiel

Z065. 16. 038. 0

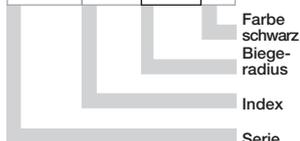

Serie Z065 - im Innenradius zu befüllen mit 3-Kammersystem

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] Biegeradien	Gewicht [kg/m]
Z065.3/9. <input type="text"/> .0	9 / 9 / 9	39,3	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038	≈ 0,22

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. Z065.3/9. 038.0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 15 mm/Glied - Glieder/m = 67

