



Der Standard - Variante Kunststoff - pendelnd

- Empfehlung für freitragende und gleitende Anwendungen
- Für enge Einbauverhältnisse
- Zugentlastung mit einclipsbaren Kettenkämmen
- Variabler Schwenkwinkel für eine flexible Montage
- Diverse Befestigungsvarianten (**pendelnd**) der E-Kette® am Festpunkt und/oder Mitnehmer durch flexible Montierbarkeit des Anschlusselementes


Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 2...3PZ(B)

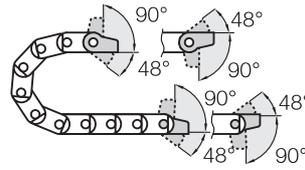

 2...4PZ(B) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)



 
Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten




Variante Kunststoff - starr

- Empfehlung für hängende und stehende Anwendungen
- Außerdem:**
- Für extreme Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten
- Wenn der Platz in der Höhe auf das Maß H_F beschränkt ist
- Diverse Befestigungsmöglichkeiten (**starr**) der E-Kette® am Festpunkt und/oder Mitnehmer durch flexible Montierbarkeit des Anschlusselementes

Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 2...1PZ(B)

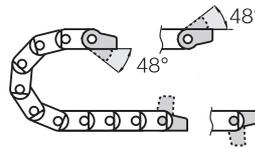

 2...2PZ(B) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)



Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

2...3PZ(B) Standard! (pendelnd)


2...1PZ(B) (starr)

Mitnehmer

Standard! (pendelnd) 2...4PZ(B)

(starr) 2...2PZ(B)

Festpunkt

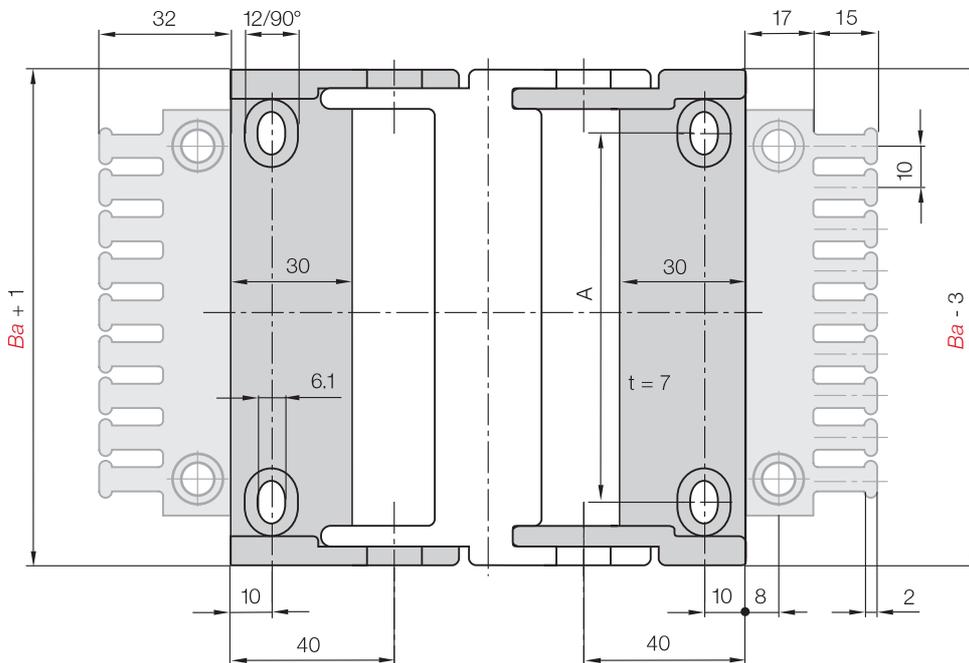

Maße und Bestellvarianten

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

Bestellbeispiel pendelnd

2050. 34 PZB A1

A. bei vormontierten Varianten angeben
Mit montierten Zugentlastungskämmen
Komplettsetz pendelnd = 34
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsetz für beide Enden:

2050. 34 PZB (inkl. Kamm)

Bei Einzelteil-Bestellung:

2050. 3 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

2050. 4 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

Bestellbeispiel starr

2050. 12 PZB A1

A. bei vormontierten Varianten angeben
Mit montierten Zugentlastungskämmen
Komplettsetz starr = 12
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsetz für beide Enden:

2050. 12 PZB (inkl. Kamm)

Bei Einzelteil-Bestellung:

2050. 1 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

2050. 2 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

Für Kettentyp:	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Käme	Art. Nr. inkl. Käme + 10 Kabelbinder	Art. Nr. Komplettsatz ohne Käme	Zähnezahl	Maß A [mm]
E200-Z200.05	2050. <input type="text"/> PZB	2050. <input type="text"/> PZBK1	2050. <input type="text"/> PZ	6	44
E200-Z200.2/35	2070. <input type="text"/> PZB	2070. <input type="text"/> PZBK1	2070. <input type="text"/> PZ	8	64
E200-Z200.2/50	2100. <input type="text"/> PZB	2100. <input type="text"/> PZBK1	2100. <input type="text"/> PZ	10	90

Ergänzen Sie bitte die Art. Nr. mit dem gewünschten Index - 34 für die pendelnde

Variante z.B. 2050. 34 PZB oder 12 für die starre Variante z.B. 2050. 12 PZB

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1 ... A4 anfügen z.B. 2050. 34 PZB A1

