



Der Standard - Variante Kunststoff - pendelnd

- Empfehlung für freitragende und gleitende Anwendungen
- Für enge Einbauverhältnisse
- Zugentlastung mit einclipsbaren Kettenkämmen
- Variabler Schwenkwinkel für eine flexible Montage
- Diverse Befestigungsvarianten (**pendelnd**) der E-Kette® am Festpunkt und/oder Mitnehmer durch flexible Montierbarkeit des Anschlusselementes


Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 26...3PZ(B)

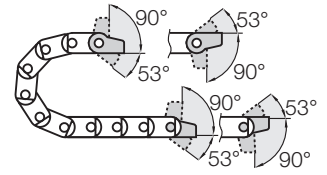

 26...4PZ(B) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)



 
Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten




Variante Kunststoff - starr

- Empfehlung für hängende und stehende Anwendungen
- Für extreme Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten
- Wenn der Platz in der Höhe auf das Maß H_F beschränkt ist
- Diverse Befestigungsmöglichkeiten (**starr**) der E-Kette® am Festpunkt und/oder Mitnehmer durch flexible Montierbarkeit des Anschlusselementes

Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 26...1PZ(B)

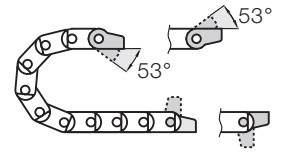

 26...2PZ(B) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)



Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

Maße und Bestellvarianten

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

Bestellbeispiel pendelnd

2607. 34 PZB A1

A. bei vormontierten Varianten angeben
Mit montierten Zugentlastungskämmen
Komplettsatz pendelnd = 34
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsatz für beide Enden:

2607. 34 PZB (inkl. Kamm)

Bei Einzelteil-Bestellung:

2607. 3 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

2607. 4 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

Bestellbeispiel starr

2607. 12 PZB A1

A. bei vormontierten Varianten angeben
Mit montierten Zugentlastungskämmen
Komplettsatz starr = 12
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsatz für beide Enden:

2607. 12 PZB (inkl. Kamm)

Bei Einzelteil-Bestellung:

2607. 1 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

2607. 2 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

26...3PZ(B) Standard! (pendelnd)


26...1PZ(B) (starr)

Mitnehmer

Standard! (pendelnd) 26...4PZ(B)

(starr) 26...2PZ(B)

Festpunkt

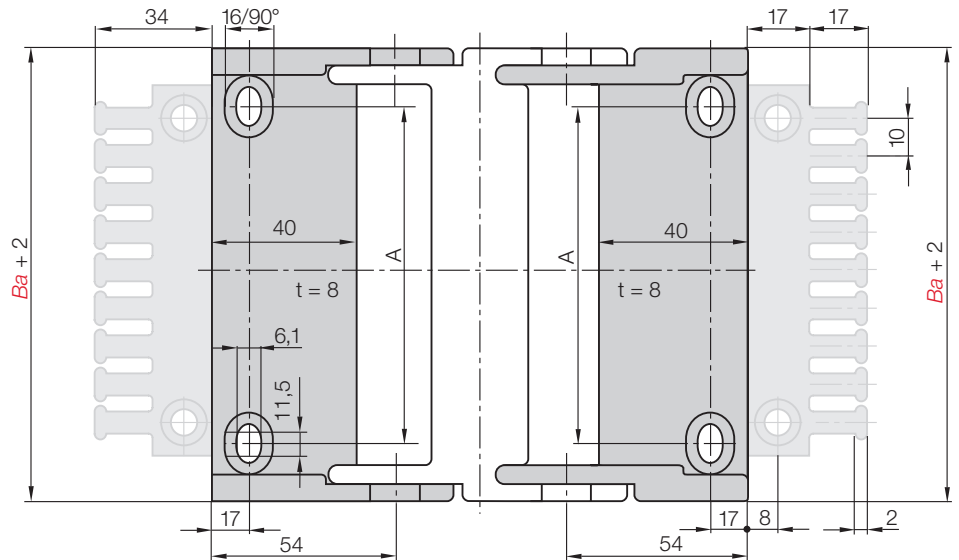

| Für Kettentyp: | Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmen | Art. Nr. inkl. Kämmen + 10 Kabelbinder | Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmen | Zähnezahl | Maß A [mm] |
|----------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------|
| E26-Z26.07 | 2607. [] PZB | 2607. [] PZBK1 | 2607. [] PZ | 7 | 55 |
| E26-Z26.2/45 | 2610. [] PZB | 2610. [] PZBK1 | 2610. [] PZ | 10 | 80 |
| E26-Z26.3/45 | 2615. [] PZB | 2615. [] PZBK1 | 2615. [] PZ | 15 | 130 |

Ergänzen Sie bitte die Art. Nr. mit dem gewünschten Index - 34 für die pendelnde

Variante z.B. 2607. 34 PZB oder 12 für die starre Variante z.B. 2607. 12 PZB

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1 ... A4 anfügen z.B. 2607. 34 PZB A1