 



### Der Standard - Variante Kunststoff - pendelnd

- Empfehlung für freitragende und gleitende Anwendungen
- Für enge Einbauverhältnisse
- Zugentlastung mit einclipsbaren Kettenkämmen
- Variabler Schwenkwinkel für eine flexible Montage
- Diverse Befestigungsvarianten (**pendelnd**) der E-Kette® am Festpunkt und/oder Mitnehmer durch flexible Montierbarkeit des Anschlusselementes




Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

### Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 3...3PZ(B)

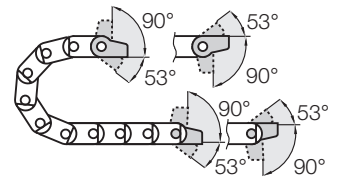


 3...4PZ(B) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)




### Variante Kunststoff - starr

 - Empfehlung für hängende und stehende Anwendungen
- Außerdem:**
  - Für extreme Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten
  - Wenn der Platz in der Höhe auf das Maß  $H_F$  beschränkt ist
  - Diverse Befestigungsmöglichkeiten (**starr**) der E-Kette® am Festpunkt und/oder Mitnehmer durch flexible Montierbarkeit des Anschlusselementes



Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

### Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 3...1PZ(B)

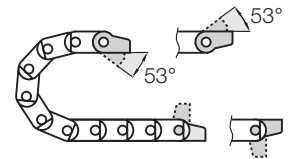

3...2PZ(B) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)

## Maße und Bestellvarianten

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

### Bestellbeispiel pendelnd

3075. 34 PZB A1

A.. bei vormontierten Varianten angeben  
Mit montierten Zugentlastungskämmen  
Komplettsatz pendelnd = 34  
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

### Komplettsatz für beide Enden:

3075. 34 PZB (inkl. Kamm)

### Bei Einzelteil-Bestellung:

3075. 3 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

3075. 4 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

### Bestellbeispiel starr

3075. 12 PZB A1

A.. bei vormontierten Varianten angeben  
Mit montierten Zugentlastungskämmen  
Komplettsatz starr = 12  
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

### Komplettsatz für beide Enden:

3075. 12 PZB (inkl. Kamm)

### Bei Einzelteil-Bestellung:

3075. 1 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

3075. 2 PZB (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

3...3PZ(B) Standard! (pendelnd)


3...1PZ(B) (starr)

Mitnehmer

Standard! (pendelnd) 3...4PZ(B)

(starr) 3...2PZ(B)

Festpunkt

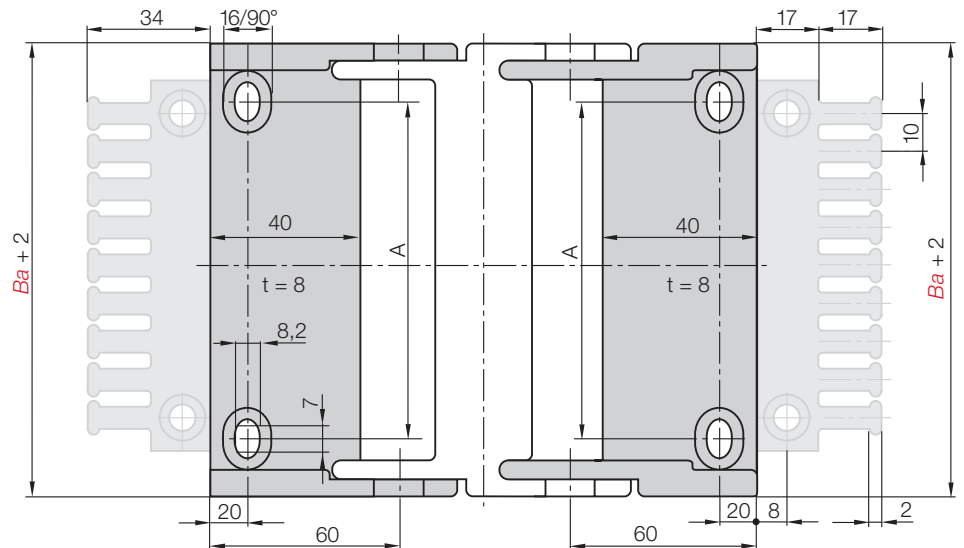

Für Kettentyp:	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämm	Art. Nr. inkl. Kämm + 10 Kabelbinder	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämm	Zähnezahl	Maß A [mm]
E300/Z300.075 ►	3075. <input type="text"/> PZB	3075. <input type="text"/> PZBK1	3075. <input type="text"/> PZ	7	53
E300/Z300.2/45 ►	3100. <input type="text"/> PZB	3100. <input type="text"/> PZBK1	3100. <input type="text"/> PZ	10	78
E300/Z300.3/45 ►	3150. <input type="text"/> PZB	3150. <input type="text"/> PZBK1	3150. <input type="text"/> PZ	15	128

Ergänzen Sie bitte die Art. Nr. mit dem gewünschten Index - 34 für die pendelnde

Variante z.B. 3075. 34 PZB oder 12 für die starre Variante z.B. 3075. 12 PZB

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen z.B. 3075. 34 PZB A1