 
 




Kunststoff - einteilig

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar
- Anschraubflächen innen/außen passend
- Mit oder ohne Zugentlastungskamm lieferbar

Mitnehmer mit Bohrung
(Außenlasche) 0650...1PZ




0650...2PZ) Festpunkt
mit Bolzen (Innenlasche)

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

0650...1PZ
Mitnehmer

0650...2PZ
Festpunkt

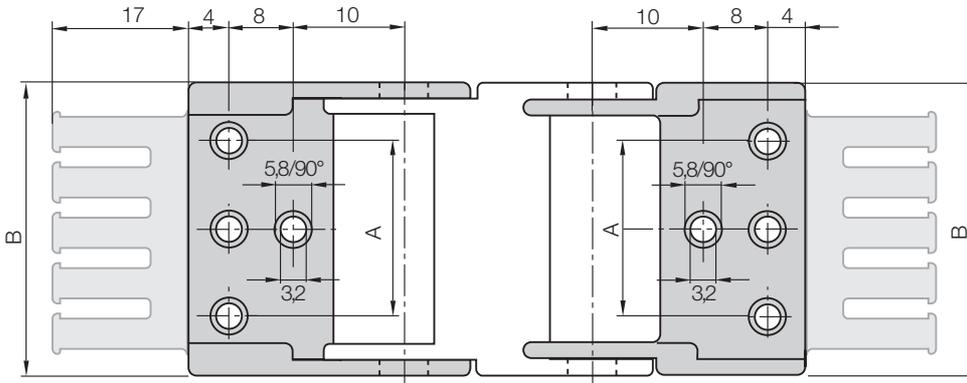

Maße und Bestellvarianten

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

Für Kettentyp:	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmen	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmen	Zähnezahl	Maß A [mm]	Maß B [mm]
E065.16.	► 0650.16. 12 PZ	0650.16. 12	2	-	22,5
E065.2/9.	► 0650.2/9. 12 PZ	0650.2/9. 12	2	-	27
E065-Z065.3/9.	► 0650.3/9. 12 PZ	0650.3/9. 12	3	22	37
E065.4/9.	► 0650.4/9. 12 PZ	0650.4/9. 12	4	32	47

Bestellbeispiel

0650. 16. 12 PZ A1

- A. bei vormontierten Varianten angeben
- Mit montierten Zugentlastungskämmen
- Komplettsatz = 12
- Breiten-Index
- Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsatz für beide Enden:

0650. 16. 12 PZ (inkl. Kamm)

Bei Einzelteil-Bestellung:

0650. 16. 1 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

0650. 16. 2 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen z.B. 0650.16. 12 PZ A1



Quicksnap - Die komplette Einheit mit der Hand lösbar, lieferbar auf Anfrage



Quickfix - Mit Dübel für schnelle Montage, lieferbar auf Anfrage

Weitere Anschlussvarianten



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222