

**Serie Z26 - im Innenradius zu befüllen**

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
Z26.07. <input type="text"/> .0	75	92	<input type="text"/> 063	<input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100 <input type="text"/> 125 <input type="text"/> 150 <input type="text"/> 175 <input type="text"/> 200 <input type="text"/> 250	≈ 0,96

$B_a$ : Bolzenmaß ist ca. 0,3 - 0,5 mm breiter!

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius ( $R$ ) z.B. Z26.07.  150 .0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 56 mm/Glied - Glieder/m = 18

**Serie Z26 - im Innenradius zu befüllen - mit 2-Kammersystem**

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
Z26.2/45. <input type="text"/> .0	48/48	117	<input type="text"/> 063	<input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100 <input type="text"/> 125 <input type="text"/> 150 <input type="text"/> 175 <input type="text"/> 200 <input type="text"/> 250	≈ 1,14

$B_a$ : Bolzenmaß ist ca. 0,3 - 0,5 mm breiter!





Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius ( $R$ ) z.B. Z26.2/45.  150 .0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 56 mm/Glied - Glieder/m = 18

**Serie Z26 - im Innenradius zu befüllen - mit 3-Kammersystem**


Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
Z26.3/45. <input type="text"/> .0	47/48/47	167	<input type="text"/> 063	<input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100 <input type="text"/> 125 <input type="text"/> 150 <input type="text"/> 175 <input type="text"/> 200 <input type="text"/> 250	≈ 1,30

$B_a$ : Bolzenmaß ist ca. 0,3 - 0,5 mm breiter!

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius ( $R$ ) z.B. Z26.3/45.  150 .0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 56 mm/Glied - Glieder/m = 18

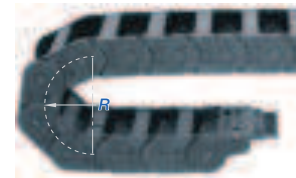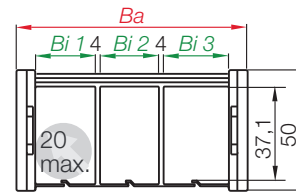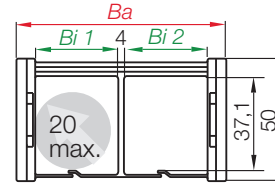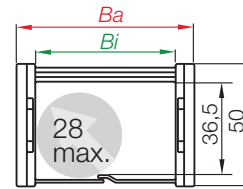

**Bestellbeispiel**

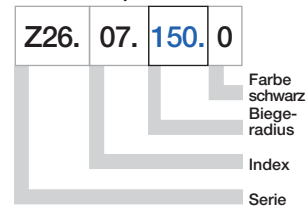

Easy Chain®  
Innenhöhe: 36,5 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 3.5