


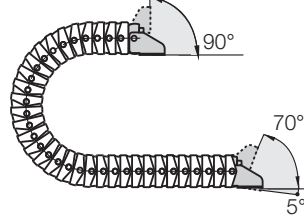


**Variante Stahlanschlusselement - Winkel**

- Gleicher Satz (2-teilig) für alle Kettenbreiten
- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts möglich
- Elektrisch leitend
- Verzinkter Stahl
- Können am Boden oder an der Decke verschraubt werden

Mitnehmer mit Bohrung  
338...1



 Festpunkt mit Bolzen




Mögliche Befestigungsvarianten - weitere Einbauwinkel ► siehe Einbau-Skizze

338...2  
Festpunkt


338...1  
Mitnehmer

**Maße und Bestellvarianten**

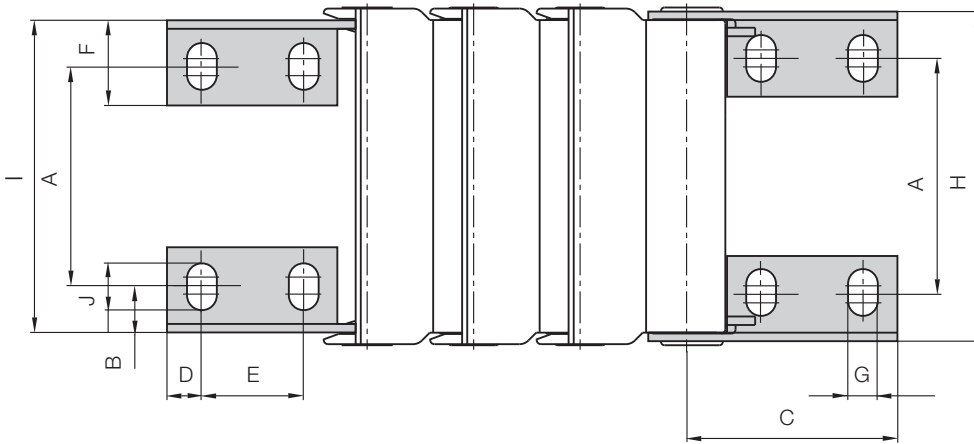

Für Ketten- typ	Art. Nr. Komplettsatz	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
E332.25.2 / E333.25	338.25.12	17	6,25	28	6	16	14	5,5	33,8	31	8,5
E332.32.2 / E333.32	338.32.12	24	5,5	47	8	24	20	7	49	45	11
E332.50.2 / E333.50	338.50.12	42	5,5	77	12	35	24	9	67	62	15
E332.75.2 / E333.75	338.75.12	65	5,5	77	12	35	24	9	95	90	15

**Bestellbeispiel**

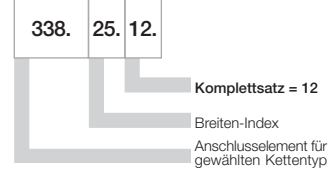

Komplettsatz für beide Enden  
je 2 Teile mit Bolzen / Bohrung:

338. 25. 12

Bei Einzelteil-Bestellung:

338. 25. 1

Anschlusselement mit Bohrung

338. 25. 2

Anschlusselement mit Bolzen

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 2.35