

Bestellbeispiel

E332.	50.2.	100.	0
-------	-------	------	---

Farbe schwarz
Biegeradius
Index
Serie


1 Bewegungsrichtung - Serie E332

Art. Nr.	Bi 1/Bi 2 [mm]	Bi 3 [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E332.25.2.□.0	13	25	34	048	075 100 125 150 175 200	≈ 0,70
E332.32.2.□.0	17	32	50	075	100 125 150 200 250	≈ 0,90
E332.50.2.□.0	26	50	68	100	125 150 200 250	≈ 1,40
E332.75.2.□.0	38,5	75	96	140	175 200 250 300	≈ 2,35

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E332.50.2.100.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39



Art. Nr.	Teilung [mm]
E332.25	14,5
E332.32	25
E332.50	30
E332.75	36

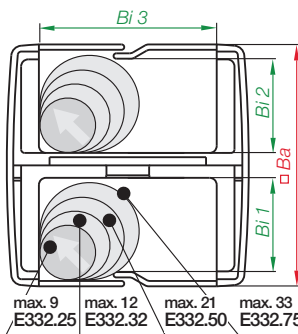

Bestellbeispiel

E332.	75.2.	200/200.	0
-------	-------	----------	---


Farbe schwarz
Biegeradius
RBR*
Biegeradius
Index
Serie

2 Bewegungsrichtungen - Serie E332


Art. Nr.	Bi 1/Bi 2 [mm]	Bi 3 [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E332.25.2.□/□.0	13	25	34	048	075 100 125 150 175 200	≈ 0,70
E332.32.2.□/□.0	17	32	50	075	100 125 150 200 250	≈ 0,90
E332.50.2.□/□.0	26	50	68	100	125 150 200 250	≈ 1,40
E332.75.2.□/□.0	38,5	75	96	140	175 200 250 300	≈ 2,35

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E332.75.2.200/200.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39

*RBR = Rückwärtiger Biegeradius

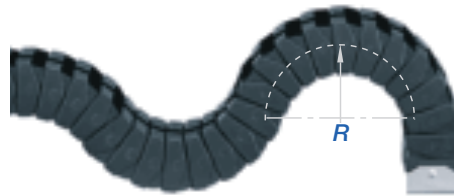

Art. Nr.	Teilung [mm]
E332.25	14,5
E332.32	25
E332.50	30
E332.75	36

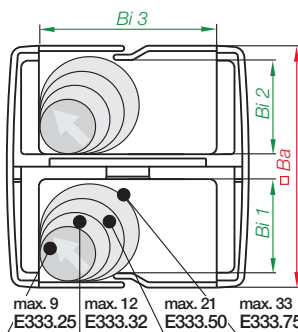

Bestellbeispiel

E333.	50.	100/100.	0
-------	-----	----------	---

Farbe schwarz
Biegeradius
RBR*
Biegeradius
Index
Serie

3 Bewegungsrichtungen - Serie E333

Art. Nr.	Bi 1/Bi 2 [mm]	Bi 3 [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E333.25.□/□.0	13	25	34	048	075 100 125 150 175 200	≈ 0,70
E333.32.□/□.0	17	32	50	075	100 125 150 200 250	≈ 0,90
E333.50.□/□.0	26	50	68	100	125 150 200 250	≈ 1,40
E333.75.□/□.0	38,5	75	96	140	175 200 250 300	≈ 2,35

Die Biegeradien verdoppeln sich bei der montierten E-Kette® der Serie E333 !

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E333.50.100/100.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39

*RBR = Rückwärtiger Biegeradius



Art. Nr.	Teilung [mm]
E333.25	14,5
E333.32	25
E333.50	30
E333.75	36