





Serie RX56 | Deckel im Außenradius herausnehmbar

Deckel im Außenradius herausnehmbar	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> Biegeradien [mm]	Gewicht [kg/m]
RX56.140.R.0	140	172,2	140 175* 200* 225* 250 275* 300* 325* 350*	≈ 3,83

*Radius auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. **RX56.140.140.0**

Einbaumaße

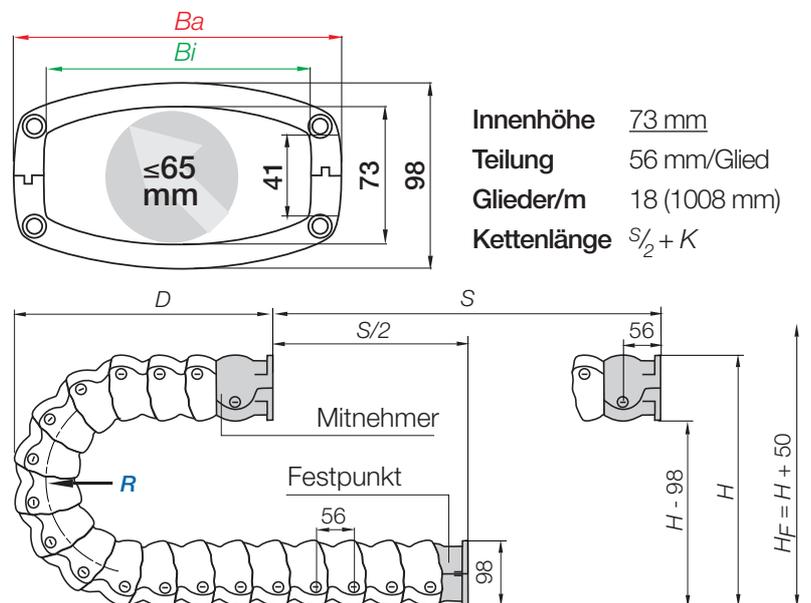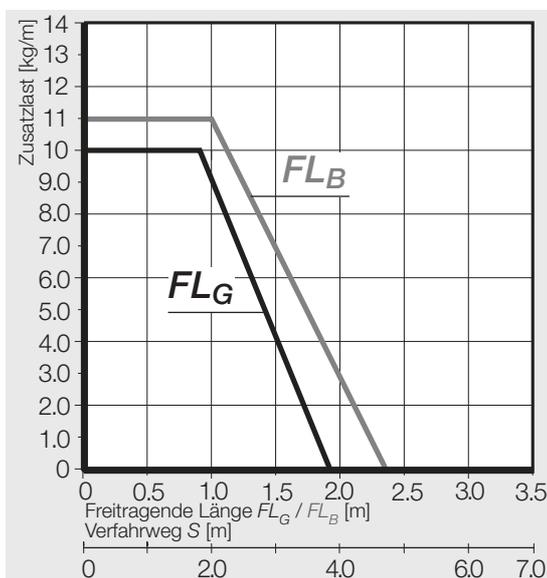

Innenhöhe 73 mm
 Teilung 56 mm/Glied
 Glieder/m 18 (1008 mm)
 Kettenlänge $S/2 + K$

<i>R</i>	140	175*	200*	225*	250	275*	300*	325*	350*
<i>H</i>	378	448	498	548	598	648	698	748	798
<i>D</i>	273	308	333	358	383	408	433	458	483
<i>K</i>	555	665	745	820	900	980	1055	1135	1215

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 50 \text{ mm}$ (bei 0,5 kg/m Zusatzlast)

*Radius auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Mitnehmer
RX561.140.1

Festpunkt
RX561.140.2

Ansicht frontal

Zweitelliges Anschlusselement mit Flanschbefestigung

Seitenansicht mit Flansch-Anschlusselementen und optionaler Zugentlastung

Flansch-Anschlusselemente | Starr


Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Käbme	Art. Nr. Komplettsatz ohne Käbme	Zähnezahl
.140. ▶	auf Anfrage	RX561.120.12	auf Anfrage

A Flansch-Anschlusselemente für stirnseitige, einfache Montage. Optional: M6 Gewindebuchsen. Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A** anfügen


RX561.120.12 **A** Bestellbeispiel

- A. bei vormontierten Varianten angeben
- Komplettsatz**
- Breiten-Index
- Anschlusselement für gewählten Breiten-Index


Zugentlastungen z.B. Bügelschellen, Kettenkäbme, Nuggets und aufsteckbare Clips ab Lager lieferbar. Komplettes chainfix-Programm mit Bestellmöglichkeiten ▶ ab Seite 656

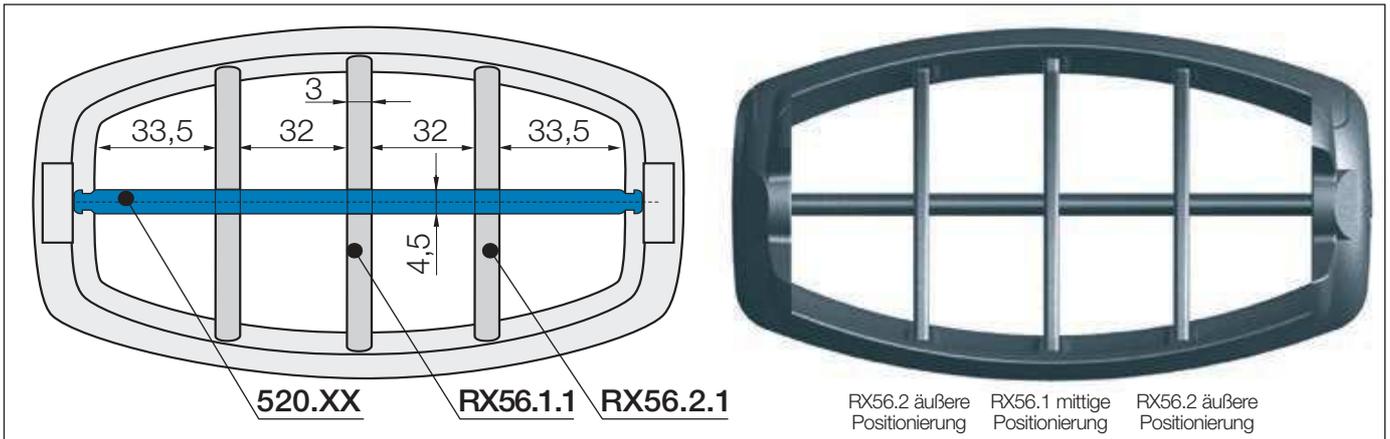


RX56.2 äußere Positionierung RX56.1 mittige Positionierung RX56.2 äußere Positionierung

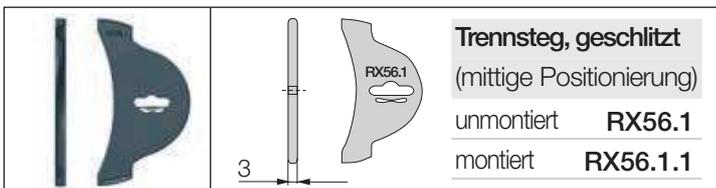

Trennsteg, geschlitzt
(mittige Positionierung)
unmontiert **RX56.1**
montiert **RX56.1.1**

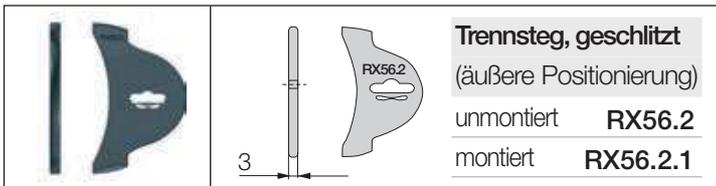

Trennsteg, geschlitzt
(äußere Positionierung)
unmontiert **RX56.2**
montiert **RX56.2.1**

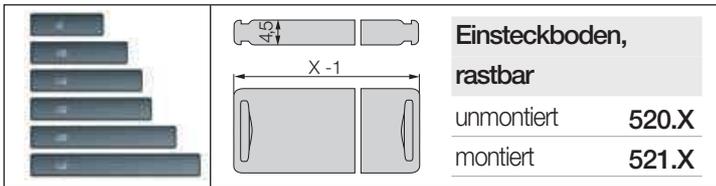

Einsteckboden, rastbar
unmontiert **520.X**
montiert **521.X**

Vertikale Unterteilung - Trennstege geschlitzt:

RX56.1 (mittige Positionierung)

RX56.2 (äußere Positionierung)

Vertikale Unterteilung des großen Befüllungsraums mit kabelschonenden Kunststoff-Trennstegen. Durch ihre Aussparungen können sie zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden. Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 1 Ebene einsetzbar.




Rastbare Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
039	520.39	521.39	109	520.109	521.109
074	520.74	521.74	144	520.144	521.144

Heiße Späne bis +850°C

e-rohre, an denen 850°C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung für alle igus® e-rohre. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit. Weitere Informationen ► www.igus.de/HT

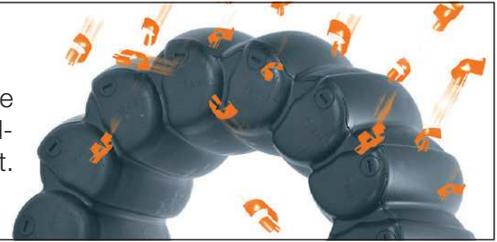

Optional: Ablegerinne zur Unterstützung des Untertrums

● Einfache, einteilige Ablegerinnen für das RX-Rohr nach Ihren Wünschen und Vorgaben ● Diese offene Ablegerinnen führt das RX-Rohr sicher und lässt Späne einfach durchfallen ● In verschiedenen Längen erhältlich
Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache, bitte rufen Sie uns an.



Optional: Zugentlastungsblock - für RX Flansch-Anschlusselemente

● Dichter Zugentlastungsblock nach Ihren Vorgaben ● Schnelle Montage
● In das RX e-rohr Flanschanschlusselement integrierbar
Weitere Informationen ► www.igus.de/RX56



Trotz begrenztem Bauraum kommt das RX e-rohr-Rohr in dieser kompakten Drehmaschine zum Einsatz, hier mit rückwärtigem Biegeradius (RBR)