

## Serie 10 - nicht zu öffnende E-Kette®

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien									Gewicht [kg/m]	
10.015. <input type="text"/> .0	15	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	≈ 0,35
10.025. <input type="text"/> .0	25	36	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	≈ 0,40
10.038. <input type="text"/> .0	38	49	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	≈ 0,46
10.050. <input type="text"/> .0	50	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	≈ 0,52
10.5. <input type="text"/> .0	63	76	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	≈ 0,63
10.6. <input type="text"/> .0	80	94	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	≈ 0,70
10.7. <input type="text"/> .0	100	113	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	≈ 0,76

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius ( $R$ ) z.B. 10.025..0  
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33

## Bestellbeispiel

10.	025.	038.	0
			Farbe schwarz
			Biege- radius
			Index
			Serie



 
Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
 51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
 E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)

## E2 mini | Serie 10 | Zubehör | Innenaufteilung


Trennsteg	
unmontiert	101
montiert	111



## Variante 1 - Trennsteg

Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

- Standard 2-Teilung mit Trennsteg 111

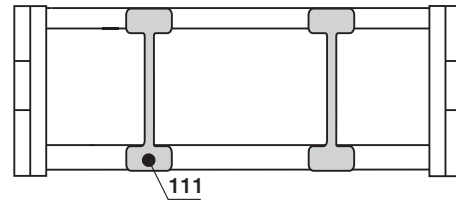

Außerdem erhältlich:

## Fest eingespritzte Innenaufteilungen

Art. Nr. 10.038.075.0.S -  $B_i$  38 mm,  $B_a$  49 mm  $R$  75 mm

Aufteilung: mittlere Kammer 15 mm, 2 seitliche Kammern 10 mm

Art. Nr. 10.050.075.0.S -  $B_i$  50 mm,  $B_a$  61 mm  $R$  75 mm

Aufteilung: mittlere Kammer 21 mm, 2 seitliche Kammern 13 mm

