 





**Kunststoff - einteilig**

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar
- Anschraubflächen innen/außen passend
- Mit Zugentlastungskamm und ohne Zugentlastungskamm lieferbar

Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 10...1P(Z)

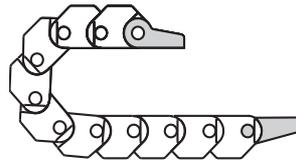


10...2P(Z) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)

Mögliche Befestigungsvariante für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

10...1P(Z)  
Mitnehmer

10...2P(Z)  
Festpunkt

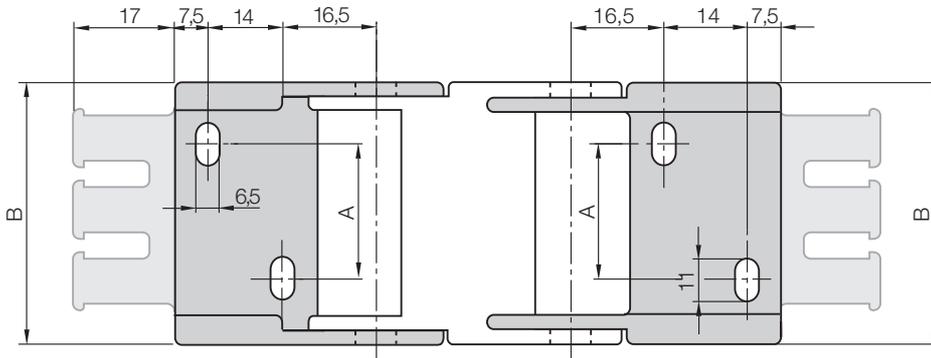

**Maße und Bestellvarianten**

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

**Bestellbeispiel**

101.	12	PZ	A4
------	----	----	----

A.. bei vormontierten Varianten angeben  
Komplettsatz mit Zugentlastung  
  
Komplettsatz = 12  
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

**Komplettsatz für beide Enden:**

101.12 PZ (inkl. Kamm)

**Bei Einzelteil-Bestellung:**

101.1 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

101.2 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

Für Kettentyp	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmе	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmе	Maß A [mm]	Maß B [mm]
11.1. ►	101. 12 PZ	101. 12 P	-	26
11.2. ►	102. 12 PZ	102. 12 P	10	36

Für die vormontierte Variante bitte den Index A4 anfügen z.B. 101. 12 PZ A4



**Außerdem erhältlich:**

**Variante: Stahl, einteilig**

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Vorkonfektionierbar

**Variante: Stahl, zweiteilig**

- 1 Satz, passend für alle Breiten
- Anschraubflächen innen/außen passend

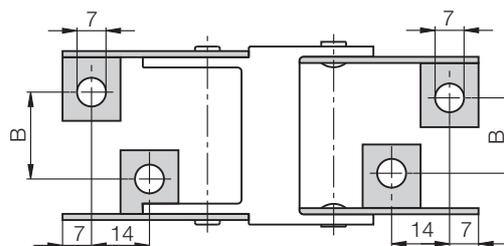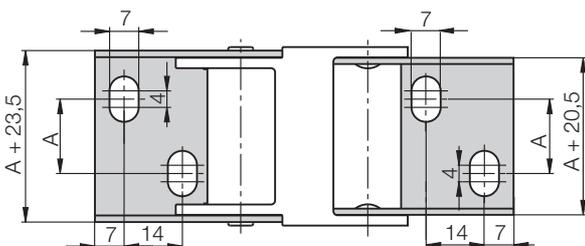


Für Kettentyp	Art. Nr. einteilige	Art. Nr. Satz zweiteilige	Maß A* [mm]	Maß B* [mm]
11.1 ►	101.12	100.12	-	3
11.2 ►	102.12	100.12	10	13

\*Durch Langloch kann A = B sein



 Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 5.47