 





Kunststoff - einteilig

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar
- Anschraubflächen innen/außen passend
- Mit Zugentlastungskamm und ohne Zugentlastungskamm lieferbar

Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 117...1P(Z)

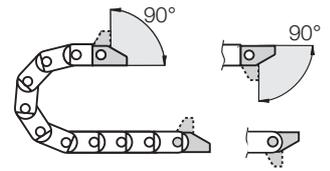


Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

117...2P(Z) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)


Maße und Bestellvarianten

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

117...1P(Z) Mitnehmer

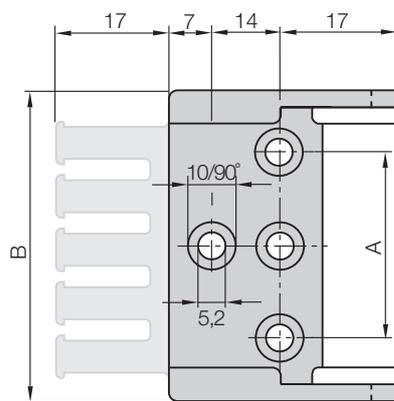

117...2P(Z) Festpunkt

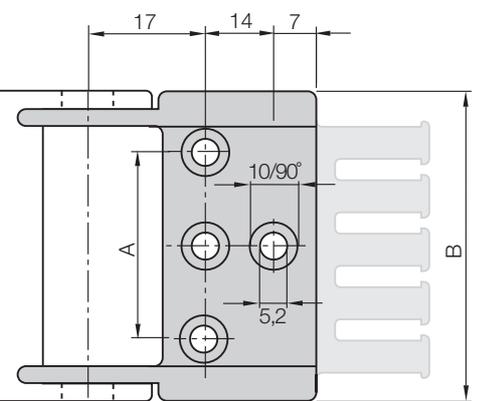

Bestellbeispiel

117. 1. 12 PZ A1



Komplettsatz für beide Enden:

117. 1. 12 PZ (inkl. Kamm)

Bei Einzelteil-Bestellung:

117. 1. 1 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bohrung**

117. 1. 2 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit **Bolzen**

117.1.12P(Z): nur mittlere Bohrungen

117.2.12P(Z) - 117.7.12P(Z): nur äußere Bohrungen

Für Kettentyp	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmen	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmen	Zähnezahl	Maß A [mm]	Maß B [mm]
B17.1.	► 117.1. 12 PZ	117.1. 12 P	2	-	25,5
B17.2.	► 117.2. 12 PZ	117.2. 12 P	3	12	35,5
B17-B17i.3.	► 117.3. 12 PZ	117.3. 12 P	4	25	48,5
B17.4.	► 117.4. 12 PZ	117.4. 12 P	5	37	60,5
B17.5.	► 117.5. 12 PZ	117.5. 12 P	6	48	76,0
B17.6.	► 117.6. 12 PZ	117.6. 12 P	8	65	93,0
B17.7.	► 117.7. 12 PZ	117.7. 12 P	10	85	113,0

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen z.B. 117.1. 12 PZ A1

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de