

Beim Einsatz von vielen Leitungen mit unterschiedlichen Durchmesser - E-Ketten® und E-Rohre lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal unterteilen

Variante 2: Zwischenböden

● **Seitenplatten 6002, Teilungsstege 6403 und Zwischenböden 420.X** bilden das Grundraster eines Regalsystems. Im Höhenraster von **7 mm** können in 15 Stufen **Zwischenböden** verschiedener Breite angeordnet werden


● **Nachträglich** läßt sich der einseitig **offene Höhengschlitzsteg 6405** in bestehende Innenaufteilungen ohne Demontage der bestehenden Innenaufteilung integrieren. Bei Einbau der offenen Höhengschlitzstege kann die oberste und unterste Raststufe nicht mit einem Zwischenboden belegt werden

	Seitenplatte für E-Ketten®	
	unmontiert	6002
	montiert	6012
	Teilungssteg für E-Ketten®	
	unmontiert	6403
	montiert	6413
	Höhenschlitzsteg, offen für E-Ketten®	
	unmontiert	6405
	montiert	6415



Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	420.18	421.18
023	420.23	421.23
025	420.25	421.25
028	420.28	421.28
033	420.33	421.33
043	420.43	421.43
050	420.50	421.50
062	420.62	421.62

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
075	420.75	421.75
088	420.88	421.88
100	420.100	421.100
125	420.125	421.125
150	420.150	421.150
175	420.175	421.175
187	420.187	421.187
200	420.200	421.200

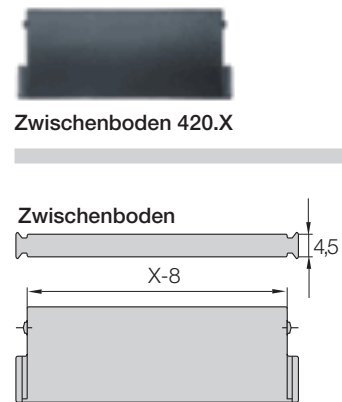

Weitere Elemente zur Innenaufteilung für E-Ketten®

	Rollenclip	
	unmontiert	489.27
	montiert	490.27

Rollenclip - minimiert den Abrieb an besonders empfindlichen Schläuchen. Er wird einfach auf den Öffnungssteg geklemmt. Die beweglichen Rollen gleichen Bewegungen zwischen Kette und Schlauch aus.



System E4/00
Innenhöhe: 112 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

