


Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

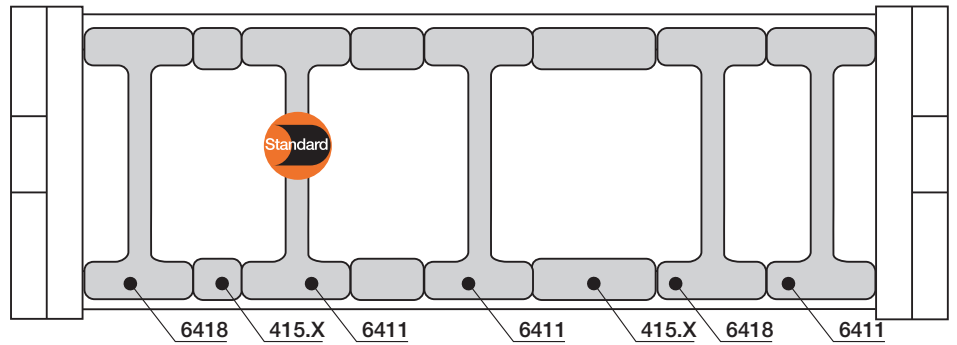

Trennsteg  
6401



Abstandhalter  
405.XX




Klemmtrennsteg  
6408

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)


Trennsteg für E-Ketten®	
unmontiert	6401
montiert	6411

 

Abstandhalter* für E-Ketten®	
unmontiert	405.XX
montiert	415.XX



Klemmtrennsteg für E-Ketten®	
unmontiert	6408
montiert	6418

 

\*Für Anwendungen "auf der Seite"

### Variante 1: Trennsteg und Abstandhalter

● **Standardtrennsteg 6401 für E-Ketten®** bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen

● Trennsteg (z.B. "auf der Seite liegend") können durch **Abstandhalter 405.XX für E-Ketten®** in ihrer Position fixiert werden. Die verfügbare Innenhöhe reduziert sich um 2 mm je Abstandhalter und Seite. Um dies zu vermeiden, können die Teile auch von außen auf den Öffnungssteg montiert werden (nicht bei langen Verfahrwegen)  
**XX = Breite Abstandhalter** (Wählbar 10, 15, 20, 30, 40 mm)

### Außerdem:

● Der **Klemmtrennsteg für E-Ketten® 6408** wird in Anwendungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Kompostwerken, eingesetzt. Die seitliche Nocke dient der gleichmäßigen Ausrichtung der Trennsteg - bei ungleicher Ausrichtung ist die E-Kette® nur noch durch Zerstörung der Trennsteg zu öffnen