

E-Ketten® | Beidseitig zu öffnen | Serie 1640 vollstegig

Art. Nr. vollstegig		<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	1640 [kg/m]
1640. 05. R.0		50	84	≈ 5,10
1640. 06. R.0		65	99	≈ 5,18
1640. 07. R.0		75	109	≈ 5,27
1640. 08. R.0		87	121	≈ 5,31
1640. 10. R.0		100	134	≈ 5,36
1640. 11. R.0		112	146	≈ 5,45
1640. 12. R.0		125	159	≈ 5,54
1640. 13. R.0		137	171	≈ 5,63
1640. 15. R.0		150	184	≈ 5,67
1640. 16. R.0		162	196	≈ 5,74
1640. 17. R.0		175	209	≈ 5,81
1640. 18. R.0		187	221	≈ 5,88
1640. 20. R.0		200	234	≈ 5,89
1640. 21. R.0		212	246	≈ 5,96
1640. 22. R.0		225	259	≈ 6,01
1640. 23. R.0		237	271	≈ 6,09
1640. 25. R.0		250	284	≈ 6,15
1640. 26. R.0		262	296	≈ 6,20
1640. 27. R.0		275	309	≈ 6,27
1640. 28. R.0		287	321	≈ 6,29
1640. 30. R.0		300	334	≈ 6,34

Art. Nr. vollstegig		<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	1640 [kg/m]
1640. 31. R.0		312	346	≈ 6,41
1640. 32. R.0		325	359	≈ 6,48
1640. 33. R.0		337	371	≈ 6,59
1640. 35. R.0		350	384	≈ 6,61
1640. 36. R.0		362	396	≈ 6,67
1640. 37. R.0		375	409	≈ 6,71
1640. 38. R.0		387	421	≈ 6,76
1640. 40. R.0		400	434	≈ 6,89
1640. 41. R.0		412	446	≈ 6,99
1640. 42. R.0		425	459	≈ 7,08
1640. 43. R.0		437	471	≈ 7,13
1640. 45. R.0		450	484	≈ 7,17
1640. 46. R.0		462	496	≈ 7,18
1640. 47. R.0		475	509	≈ 7,22
1640. 48. R.0		487	521	≈ 7,27
1640. 50. R.0		500	534	≈ 7,35
1640. 51. R.0		512	546	≈ 7,36
1640. 52. R.0		525	559	≈ 7,39
1640. 53. R.0		537	571	≈ 7,49
1640. 55. R.0		550	584	≈ 7,80
1640. 60. R.0		600	634	≈ 7,92

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. 1640.30.300.0




Art. Nr. der **Kettenglieder als Einzelteile** ► Seite 7.17



Standard E-Ketten® inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. **Lieferzeit 24h oder heute.***

*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware

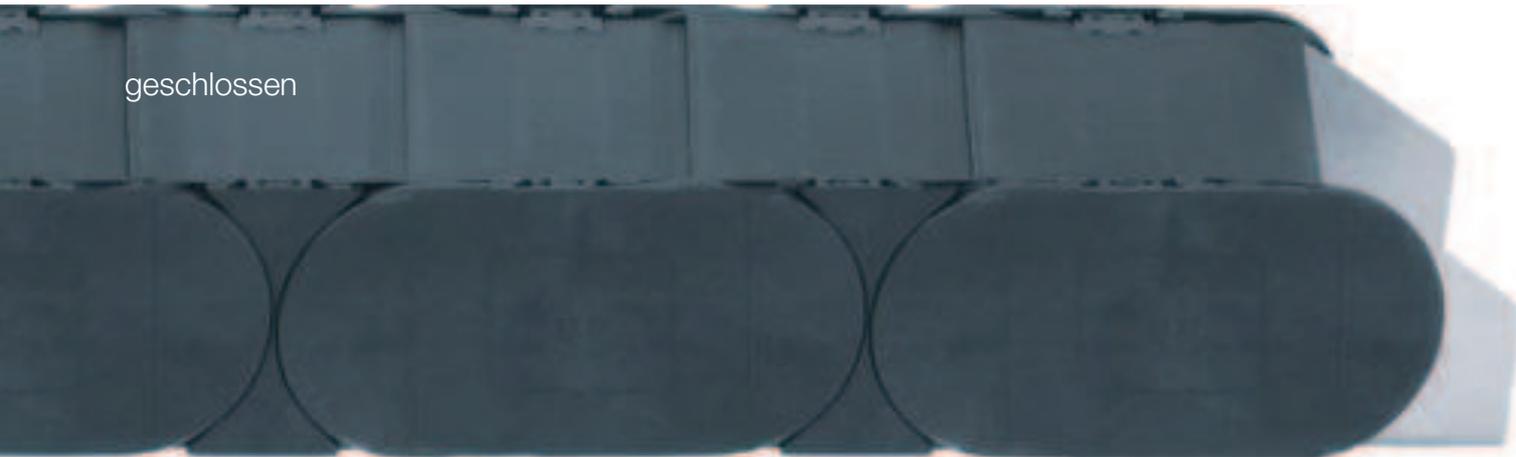

geschlossen

E-Rohre | Beidseitig aufklappbar | Serie **1608** geschlossen

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	1608 [kg/m]
1608. 20. <i>R.0</i>	200	234	auf Anfrage
1608. 25. <i>R.0</i>	250	284	auf Anfrage
1608. 30. <i>R.0</i>	300	334	auf Anfrage

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	1608 [kg/m]
1608. 35. <i>R.0</i>	350	384	auf Anfrage
1608. 40. <i>R.0</i>	400	434	auf Anfrage

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. 1608.30.300.0


Wann nehme ich geschlossene E-Rohre: ● Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
 ● Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden ● Optional HT-Version, Schutz gegen heiße Späne bis 850°C

 **Bestellschlüssel für alle Typen**

1640. 30. 300. 0 Vollstegige E-Kette®
 1608. 30. 300. 0 Geschlossenes E-Rohr



Dimensionierung

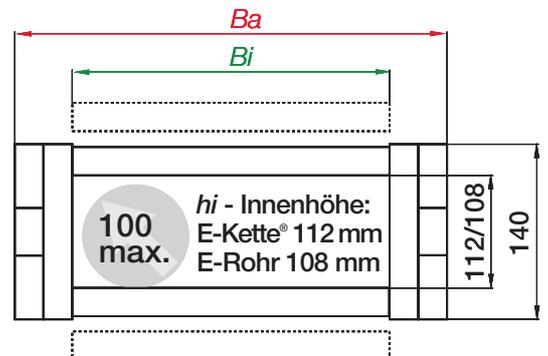

 1640.30.300.0 = Vollstegige E-Kette® mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
 1608.30.300.0 = Geschlossenes E-Rohr mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
 Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 7.128

 **Standard E-Rohre inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.***
 *Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware