

E-Ketten® | Beidseitig zu öffnen | Serie 800 vollstegig

| Art. Nr. vollstegig | <i>Bi</i> [mm] | <i>Ba</i> [mm] | 800 [kg/m] |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 800. 20. R.0 | 200 | 260 | ≈ 15,09 |
| 800. 25. R.0 | 250 | 310 | ≈ 15,50 |
| 800. 30. R.0 | 300 | 360 | ≈ 15,89 |
| 800. 32. R.0 | 325 | 385 | ≈ 16,05 |
| 800. 35. R.0 | 350 | 410 | ≈ 16,22 |

| Art. Nr. vollstegig | <i>Bi</i> [mm] | <i>Ba</i> [mm] | 800 [kg/m] |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 800. 40. R.0 | 400 | 460 | ≈ 16,74 |
| 800. 45. R.0 | 450 | 510 | ≈ 16,88 |
| 800. 50. R.0 | 500 | 560 | ≈ 17,23 |
| 800. 55. R.0 | 550 | 610 | ≈ 17,63 |
| 800. 60. R.0 | 600 | 660 | ≈ 18,19 |

Lieferbare Biegeradien R [mm] 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 1000

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 800.40.400.0




Bestellschlüssel

800. 40. 400. 0



- Standard Farbe schwarz
- Biegeradius R
- Breiten-Index (abhängig von B_i)
- Serie / Bauform

Dimensionierung

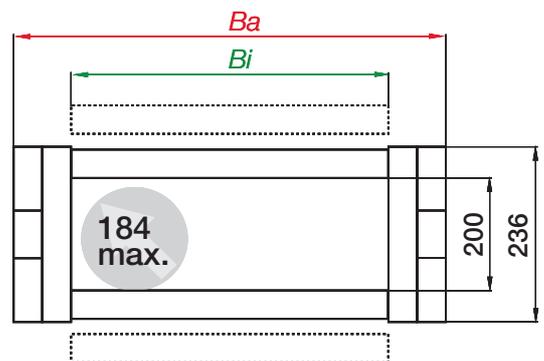

800.40.400.0 = Vollstegige E-Kette® mit B_i 400 mm Innenbreite und einem R 400 mm Radius, Farbe schwarz

Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 7.138



Art. Nr. der **Kettenglieder als Einzelteile** ► Seite 7.17



Standard E-Ketten® inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. **Lieferzeit 24h oder heute.***

*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware