



Hinweis für E-Kette®: Bitte Mindestabstand von min. 6 mm zu den Seitenlaschen beachten!

Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

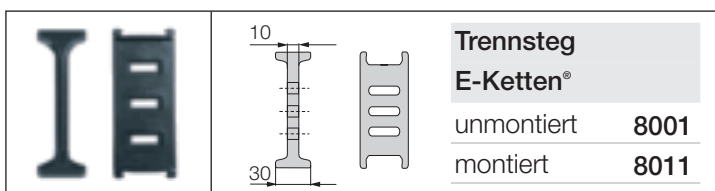

Trennsteg 8001


Zur vertikalen Unterteilung. Bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen.

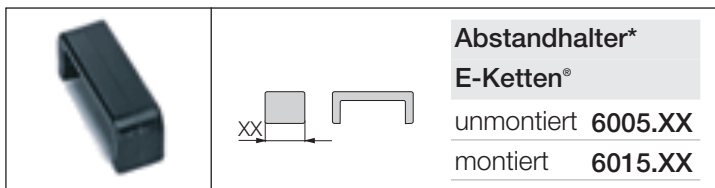

Abstandhalter* 6005.XX

Trennsteg können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden. Um eine Reduzierung der Innenhöhe um 2 mm zu vermeiden, können sie auch von außen auf den Öffnungssteg montiert werden (nicht bei langen Verfahrwegen). **XX** = Breite Abstandhalter (Wählbar 10, 15, 20 mm).

Regalförmige Innenaufteilung für Serie 800

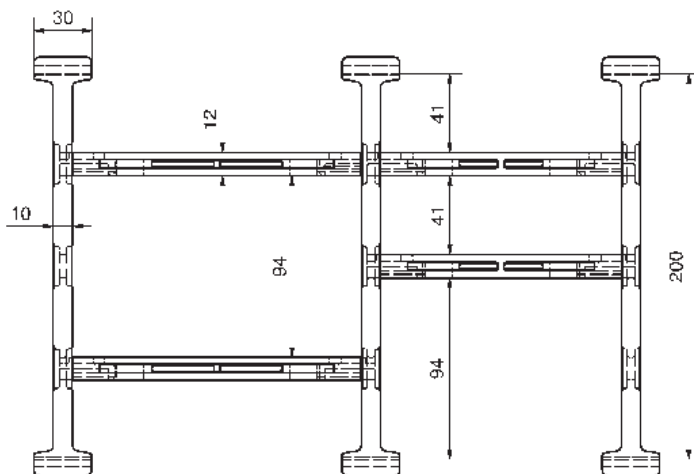

- Sichere Führung bei großen Leitungen
- Einfache Montage
- Robust, auch für große Leitungsdurchmesser
- Modularer Aufbau
- Breiten von 50 - 600 mm

Art. Nr. unmontiert/	Art. Nr. montiert	Einsteckhorn	Art. Nr. Trennsteg	Art. Nr. Öffnungssteg	Breite [mm]
8001H1	8011H1	einseitig	8001	450.XX	50-600
8001H2	8011H2	zweiseitig	8001	450.XX	50-600