



E-Ketten® | Beidseitig zu öffnen | Serie **E4.21** vollstegig

Art. Nr. vollstegig	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	E4.21 [kg/m]
E4.21. 030. R.0	30	44	≈ 0,60
E4.21. 040. R.0	40	54	≈ 0,64
E4.21. 050. R.0	50	64	≈ 0,67
E4.21. 060. R.0	60	74	≈ 0,71
E4.21. 070. R.0	70	84	≈ 0,74

Art. Nr. vollstegig	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	E4.21 [kg/m]
E4.21. 080. R.0	80	94	≈ 0,78
E4.21. 090. R.0	90	104	≈ 0,82
E4.21. 100. R.0	100	114	≈ 0,85
E4.21. 110. R.0	110	124	≈ 0,89
E4.21. 120. R.0	120	134	≈ 0,92

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 038 | 048 | 063 | 075 | 100 | 150 | 200

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. E4.21.120.100.0




Bestellschlüssel

E4 .21. 120. 100. 0



Standard Farbe schwarz
Biegeradius *R*
Breiten-Index (abhängig von *Bi*)
Innenhöhe
Serie / Bauform

Dimensionierung

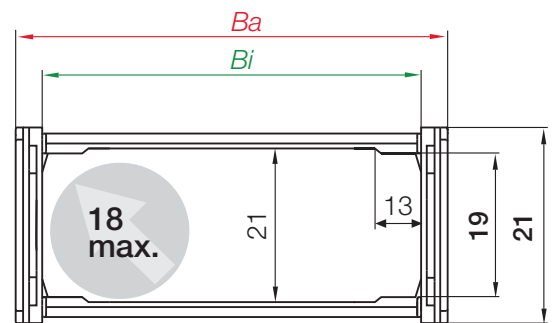

E4.21.120.100.0 = Vollstegige E-Kette® mit *Bi* 120 mm Innenbreite und einem *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz
Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 7.26



Art. Nr. der **Kettenglieder als Einzelteile** ► Seite 7.17



Standard E-Ketten® inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.*
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware