



E-Ketten® | Beidseitig zu öffnen | Serie **E4.42** vollstegig | Serie **H4.42** halbstegig

Art. Nr.	<i>Bi</i>	<i>Ba</i>	E4.42	H4.42
vollstegig halbstegig	[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg/m]
E4.42. H4.42. 05. R.0	50	76	1,923	1,804
E4.42. H4.42. 06. R.0	68	94	2,031	1,858
E4.42. H4.42. 07. R.0	75	101	2,059	1,872
E4.42. H4.42. 087. R.0	87	114	2,119	1,903
E4.42. H4.42. 10. R.0	100	126	2,188	1,973
E4.42. H4.42. 11. R.0	108	134	2,235	1,960
E4.42. H4.42. 112. R.0	112	139	2,247	1,966
E4.42. H4.42. 12. R.0	125	151	2,341	2,014
E4.42. H4.42. 137. R.0	137	164	2,385	2,035
E4.42. H4.42. 15. R.0	150	176	2,460	2,073
E4.42. H4.42. 162. R.0	162	189	2,484	2,085
E4.42. H4.42. 17. R.0	168	194	2,553	2,119
E4.42. H4.42. 18. R.0	175	201	2,571	2,128
E4.42. H4.42. 187. R.0	187	214	2,610	2,148
E4.42. H4.42. 20. R.0	200	226	2,715	2,200
E4.42.. H4.42. 212. R.0	212	239	2,757	2,221

Art. Nr.	<i>Bi</i>	<i>Ba</i>	E4.42	H4.42
vollstegig halbstegig	[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg/m]
E4.42. H4.42. 23. R.0	225	251	2,841	2,263
E4.42. H4.42. 237. R.0	237	264	2,865	2,275
E4.42. H4.42. 25. R.0	250	276	2,979	2,332
E4.42. H4.42. 262. R.0	262	289	3,048	2,367
E4.42. H4.42. 28. R.0	275	301	3,108	2,397
E4.42. H4.42. 29. R.0	287	314	3,136	2,411
E4.42. H4.42. 30. R.0	300	326	3,243	2,464
E4.42. H4.42. 312. R.0	312	339	3,262	2,474
E4.42. H4.42. 325. R.0	325	351	3,348	2,517
E4.42. H4.42. 337. R.0	337	364	3,399	2,542
E4.42. H4.42. 350. R.0	350	376	3,588	2,637
E4.42. H4.42. 362. R.0	362	389	3,669	2,677
E4.42. H4.42. 375. R.0	375	402	3,730	2,708
E4.42. H4.42. 387. R.0	387	414	3,786	2,736
E4.42. H4.42. 400. R.0	400	426	3,840	2,763

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 075 | 100 | 115 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. E4.42.30.300.0

Wann nehme ich vollstegige E-Ketten®: ● Wenn seitliche Beschleunigung > 0,5m/s² oder höher ● Bei starker Befüllung oder steifen Hydraulikleitungen ● Bei hoher Luftfeuchtigkeit > 85% und Temperaturen über 50°C
Wann nehme ich halbstegige E-Ketten®: ● Für die meisten Anwendungsfälle ausreichend ● Preisvorteil



Art. Nr. der **Kettenglieder als Einzelteile** ► Seite 7.17



Standard E-Ketten® inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.*

*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware



E-Rohre | Beidseitig aufklappbar | Serie **R4.42** geschlossen

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	R4.42 [kg/m]
R4.42. 05. R.0*	50	76	2,150
R4.42. 07. R.0	75	101	2,280
R4.42. 087.R.0	87	114	2,410
R4.42. 10. R.0	100	126	2,520
R4.42. 11. R.0	108	134	2,570
R4.42. 12. R.0	125	151	2,730

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	R4.42 [kg/m]
R4.42. 15. R.0	150	176	2,980
R4.42. 17. R.0	168	194	3,150
R4.42. 20. R.0	200	226	3,450
R4.42. 25. R.0	250	276	4,250
R4.42. 30. R.0	300	326	4,890





 
*Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350


Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. R4.42.30.300.0


Wann nehme ich geschlossene E-Rohre: ● Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art ● Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden ● Optional HT-Version, Schutz gegen heiße Späne bis 850°C

 **Bestellschlüssel für alle Typen**

- E4 .42. 30. 300. 0 Vollstegige E-Kette®
 - H4 .42. 30. 300. 0 Halbsteigige E-Kette®
 - R4 .42. 30. 300. 0 Geschlossenes E-Rohr
-  Standard Farbe schwarz
 -  Biegeradius *R*
 -  Breiten-Index (abhängig von *Bi*)
 -  Innenhöhe
 -  Serie / Bauform

Dimensionierung

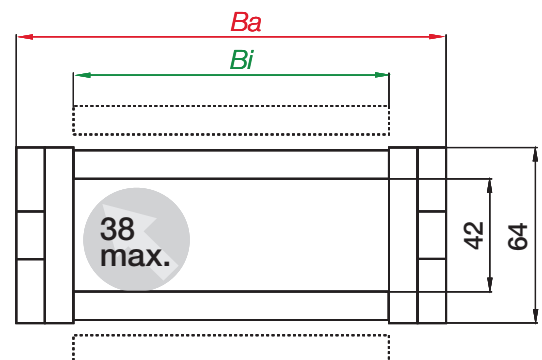

-  E4.42.30.300.0 = Vollstegige E-Kette® mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
 - H4.42.30.300.0 = Halbsteigige E-Kette® mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
 - R4.42.30.300.0 = Geschlossenes E-Rohr mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
- Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 7.76

 **Standard E-Rohre inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.***
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware