

		4	<b>Trennsteg e-ketten®</b>
		20	unmontiert <b>6401</b>
			montiert <b>6411</b>

### Trennsteg 6401 (nur für e-ketten®)

Zur vertikalen Unterteilung. Bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen.

		6	<b>Trennsteg e-rohre</b>
		24	unmontiert <b>6001</b>
			montiert <b>6011</b>

### Trennsteg 6001 (nur für e-rohre)

Zur vertikalen Unterteilung. Bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen.

		4	<b>Klemmtrennsteg e-ketten®</b>
		20	unmontiert <b>6408</b>
			montiert <b>6418</b>

### Klemmtrennsteg 6408 (nur für e-ketten®)

Für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit (> 85%). Klemmt mit Presssitz. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit.

		XX	<b>Abstandhalter* e-ketten®</b>
			unmontiert <b>405.XX</b>
			montiert <b>415.XX</b>

### Abstandhalter\* 405.XX (nur für e-ketten®)

Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden. Um eine Reduzierung der Innenhöhe um 2 mm zu vermeiden, können sie auch von außen auf den Öffnungssteg montiert werden (nicht bei langen Verfahrwegen). **XX = Breite Abstandhalter** (Wählbar 10, 15, 20, 30, 40 mm).

		27	<b>Rollenclip e-ketten®</b>
			unmontiert <b>489.27</b>
			montiert <b>490.27</b>


### Weitere Elemente

#### Rollenclip

Minimiert den Abrieb von Schläuchen. Er wird einfach auf den Öffnungssteg geklemmt. Die beweglichen Rollen gleichen Bewegungen zwischen e-kette® und Schlauch aus.

# E4.1 | Serie E4.112 | Zubehör

## Innenaufteilung | Option 2 | Zwischenböden

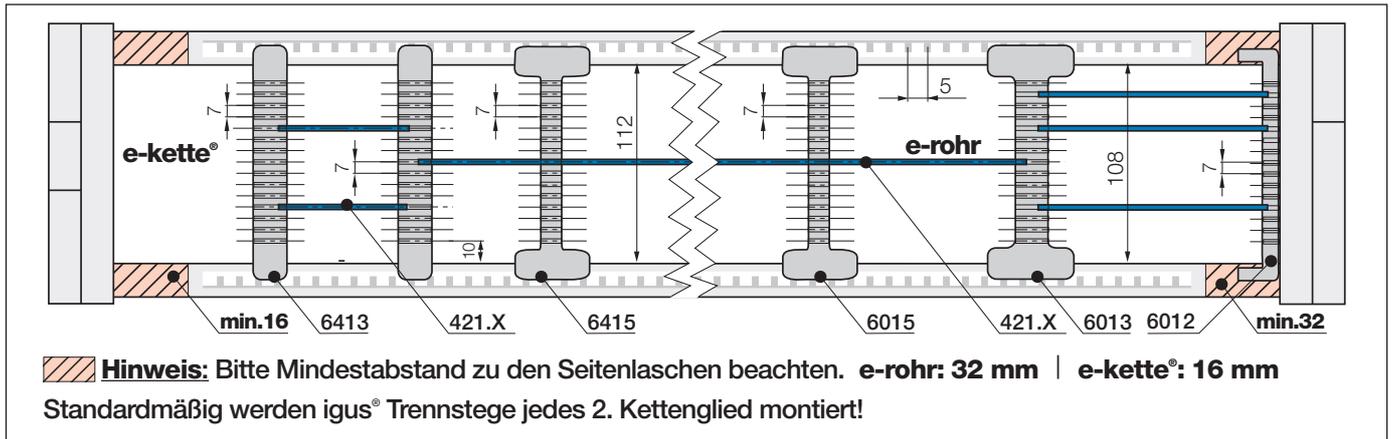

		<b>Höhenschlitzsteg, offen e-ketten®</b> unmontiert <b>6405</b> montiert <b>6415</b>
		<b>Höhenschlitzsteg, offen e-rohre</b> unmontiert <b>6005</b> montiert <b>6015</b>
		<b>Teilungssteg e-ketten®</b> unmontiert <b>6403</b> montiert <b>6413</b>
		<b>Teilungssteg e-rohre</b> unmontiert <b>6003</b> montiert <b>6013</b>
		<b>Seitenplatte e-ketten®/e-rohre</b> unmontiert <b>6002</b> montiert <b>6012</b>
		<b>Zwischenboden (18-149 mm)</b> unmontiert <b>420.X</b> montiert <b>421.X</b>

### Höhenschlitzsteg 6405

(nur für e-ketten®, einseitig offen)

Schnelle Montage - nachträglicher Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage möglich (oberste und unterste Raststufe nicht mit Zwischenböden belegbar).

### Höhenschlitzsteg 6005

(nur für e-rohre, einseitig offen)

Erfüllt die gleichen Funktionen wie der Höhenschlitzsteg 6405 im e-rohr R4.112.

### Teilungsstege 6403 (nur für e-ketten®)

Für eine regalförmige Aufteilung mit Zwischenböden 420.X im Höhenraster von 7 mm.

### Teilungsstege 6003 (nur für e-rohre)

Erfüllt die gleichen Funktionen wie der Teilungsstege 6403 im e-rohr R4.112.

### Seitenplatte 6002 (e-ketten®/e-rohre)

wie Teilungsstege. Ermöglicht eine regalförmige Aufteilung bis an die Seitenlaschen. Kein Mindestseitenabstand nötig!

### Zwischenboden 420.X

Für eine horizontale Unterteilung. Zwischenböden können im Höhenraster von 7 mm angeordnet werden.

### Zwischenböden

Breite X	unmontiert	montiert									
018	420.18	421.18	033	420.33	421.33	075	420.75	421.75	150	420.150	421.150
023	420.23	421.23	043	420.43	421.43	088	420.88	421.88	175	420.175	421.175
025	420.25	421.25	050	420.50	421.50	100	420.100	421.100	187	420.187	421.187
028	420.28	421.28	062	420.62	421.62	125	420.125	421.125	200	420.200	421.200