



E-Rohre | Beidseitig aufklappbar | Serie **R4.42** geschlossen

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	R4.42 [kg/m]
R4.42. 05. R.0*	50	76	2,150
R4.42. 07. R.0	75	101	2,280
R4.42. 087.R.0	87	114	2,410
R4.42. 10. R.0	100	126	2,520
R4.42. 11. R.0	108	134	2,570
R4.42. 12. R.0	125	151	2,730

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	R4.42 [kg/m]
R4.42. 15. R.0	150	176	2,980
R4.42. 17. R.0	168	194	3,150
R4.42. 20. R.0	200	226	3,450
R4.42. 25. R.0	250	276	4,250
R4.42. 30. R.0	300	326	4,890

*Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350


Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. R4.42.30.300.0

Wann nehme ich geschlossene E-Rohre: ● Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art ● Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden ● Optional HT-Version, Schutz gegen heiße Späne bis 850°C

 **Bestellschlüssel für alle Typen**

- E4 .42. 30. 300. 0 Vollstegige E-Kette®
 - H4 .42. 30. 300. 0 Halbsteigige E-Kette®
 - R4 .42. 30. 300. 0 Geschlossenes E-Rohr
-

Dimensionierung

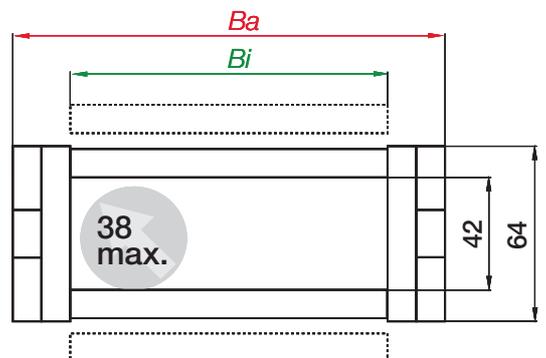

-  E4.42.30.300.0 = Vollstegige E-Kette® mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
 - H4.42.30.300.0 = Halbsteigige E-Kette® mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
 - R4.42.30.300.0 = Geschlossenes E-Rohr mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
- Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 7.76

 **Standard E-Rohre inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.***
 *Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware