


E4.1 | Serie E4.80 | Innenaufteilung | Optionen

Komplettes bisheriges Innenaufteilungsprogramm weiterhin bestellbar ► www.igus.de/de/E4.80

E4.80
H4.80
R4.80

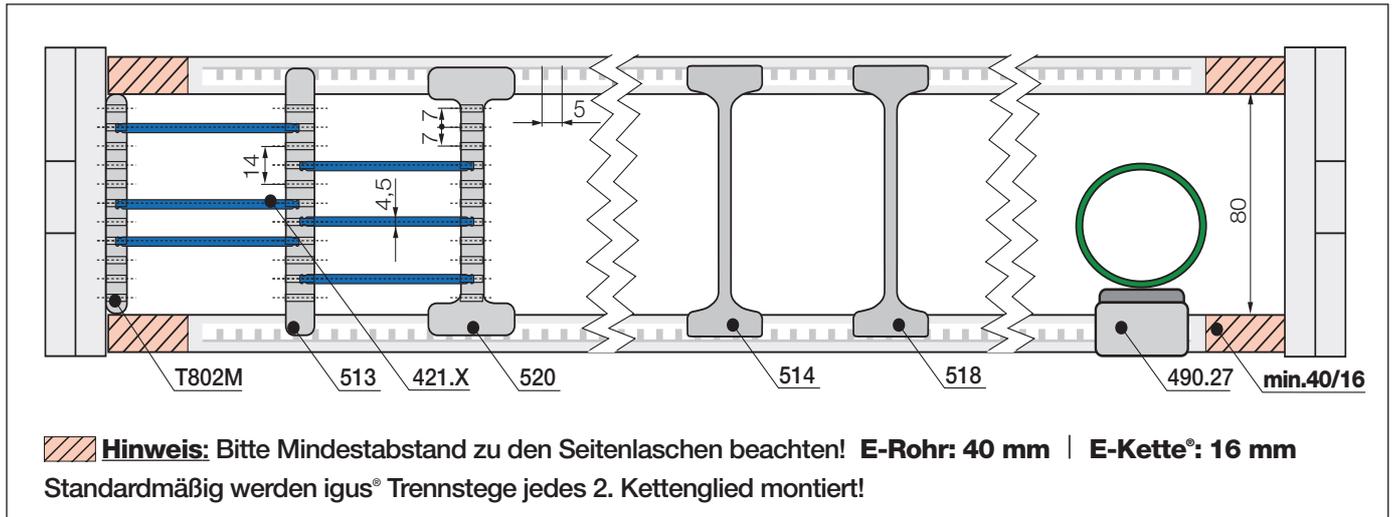

		Teilungssteg E-Ketten® / E-Rohre
		unmontiert 503
		montiert 513

Teilungssteg 503 (nur für E-Ketten®)

für regalförmige Aufteilung mit Zwischenböden 420.X (Tabelle Seite links unten) im Höhenraster von 7 mm (in 11 Stufen).

		Klemmteilungssteg E-Ketten®
		unmontiert 510
		montiert 520

Klemmteilungssteg 510 (nur für E-Ketten®)

wie Teilungssteg, nur mit erhöhter Haltekraft bei Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (> 85%).

		Seitenplatte E-Ketten® / E-Rohre
		unmontiert T802
		montiert T802M

Seitenplatte 402

wie Teilungssteg. Ermöglicht eine regalförmige Aufteilung bis an die Seitenlaschen. Kein Mindestseitenabstand nötig!

		Klemmtrennsteg E-Ketten®
		unmontiert 504
		montiert 514

Klemmtrennsteg 504

Erhöhte Haltekraft. Für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit (> 85%). Klemmt mit Presssitz. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit.

		Klemmtrennsteg E-Ketten®
		unmontiert 508
		montiert 518

Klemmtrennsteg 508

Für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit (> 85%).
Sehr hohe Haltekraft - durch asymmetrische Haltekralen. Bitte auf eine gleichmäßige Ausrichtung achten. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit.

Weitere Elemente zur Innenaufteilung

		Rollenclip E-Ketten®
		unmontiert 489.27
		montiert 490.27

Rollenclip

Minimiert den Abrieb von Schläuchen. Er wird einfach auf den Öffnungssteg geklemmt. Die beweglichen Rollen gleichen Bewegungen zwischen E-Kette® und Schlauch aus.