


**Standard-Trennsteg, breiter Fuß**

unmontiert	31.1*
montiert	31.1.1*


**Standard - für alle Einsatzzwecke**  
Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand.  
\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.



**Trennsteg, schmaler Kopf**

unmontiert	31.2
montiert	31.2.1


**Schnellere Leitungsmontage**  
Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für eine leichte Leitungsmontage.



**Trennsteg, schmal**

unmontiert	31.3*
montiert	31.3.1*


**Für viele dünne Leitungen**  
Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend in e-ketten®.  
\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.



**Rasttrennsteg für Rastöffnungssteg**

unmontiert	31.5
montiert	31.5.1

**Rastet sicher in 3,5 mm Schritten**  
Der Rasttrennsteg für den Rastöffnungssteg lässt sich exakt positionieren. Ideal für 90° gedrehte Anwendungen.

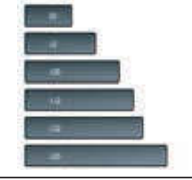

**Einsteckboden, rastbar**

unmontiert	2300.X
montiert	2310.X

**Horizontale Unterteilung**  
Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 3 Ebenen einsetzbar.

### Rastbare Einsteckböden



Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
015	2300.015	2310.015	060	2300.060	2310.060	087	2300.87	2310.087
025	2300.025	2310.025	062	2300.062	2310.062	090	2300.90	2310.090
030	2300.030	2310.030	065	2300.065	2310.065	100	2300.100	2310.100
038	2300.038	2310.038	070	2300.070	2310.070	103	2300.103	2310.103
040	2300.040	2310.040	075	2300.075	2310.075	110	2300.110	2310.110
050	2300.050	2310.050	077	2300.077	2310.077	120	2300.120	2310.120
057	2300.057	2310.057	080	2300.080	2310.080	125	2300.125	2310.125