


Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert! **Hinweis: Seitenabstand von min. 25 mm (E-Rohr) beachten!**

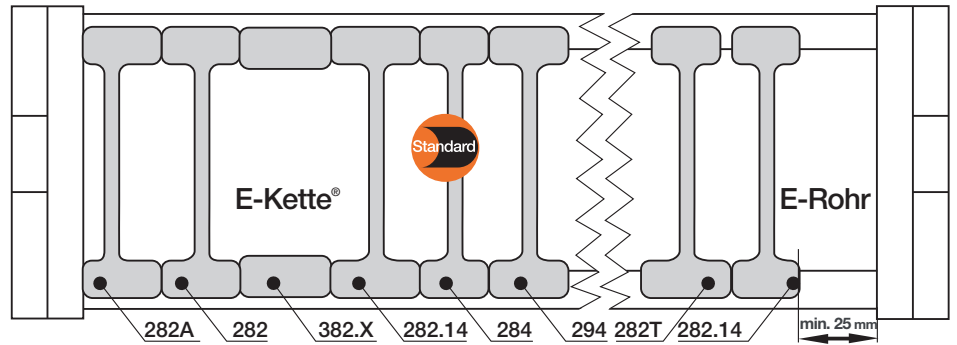

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)



Trennsteg  
281



Trennsteg  
281T



Trennsteg  
281.14



Trennsteg  
283



Abstandhalter  
381.XX




Klemmtrennsteg  
293




Trennsteg  
asymmetrisch  
281A


Trennsteg für E-Ketten®	
unmontiert	281
montiert	282

 


Trennsteg für E-Rohre	
unmontiert	281T
montiert	282T

 


Trennsteg für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	281.14
montiert	282.14

 


Trennsteg für E-Ketten®	
unmontiert	283
montiert	284

 


Abstandhalter* für E-Ketten®	
unmontiert	381.XX
montiert	382.XX

 

Klemmtrennsteg für E-Ketten®	
unmontiert	293
montiert	294

 

Trennsteg, asymmetrisch für E-Ketten®	
unmontiert	281A
montiert	282A

 

\*Für Anwendungen \*auf der Seite\*

### Variante 1: Trennsteg und Abstandhalter

● **Trennsteg 281 für E-Ketten®** bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen. Soll der Abstand zwischen den Trennstegen größer sein, kann der **Trennsteg 281.14** verwendet werden

● **Trennsteg 281T für E-Rohre** mit mehreren Trennstegen. Er rastet im Boden sehr stark, im Deckel sehr schwach ein. Dadurch ist ein leichtes Öffnen des Deckels möglich. Bitte auf eine gleichmäßige Ausrichtung achten. Soll der Abstand zwischen den Trennstegen größer sein, kann der **Trennsteg 281.14** verwendet werden



● **Trennsteg 283 mit schmalen Fuß für E-Ketten®** bei Anwendungen mit vielen kleinen Leitungen, die jeweils durch einen Trennsteg voneinander separiert werden sollen

● Trennsteg (z.B. "auf der Seite liegend") können durch **Abstandhalter 381.XX für E-Ketten®** in ihrer Position fixiert werden. Die verfügbare Innenhöhe reduziert sich um 2 mm je Abstandhalter und Seite. Um dies zu vermeiden, können die Teile auch von außen auf den Öffnungssteg montiert werden (nicht bei langen Verfahrwegen) **XX = Breite Abstandhalter** (Wählbar 10, 15 und 20 mm)

### Außerdem:

● **Klemmtrennsteg 293 für E-Ketten®** - mit erhöhter Haltekraft für Anwendungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Belastungen. Die erhöhte Haltekraft wird durch asymmetrische Haltekralen zum Kettenglied hergestellt. Bitte auf eine gleichmäßige Ausrichtung achten (nicht für E-Rohre). Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit

● **Asymmetrischer Trennsteg 281A für E-Ketten®** (nicht für E-Rohre) mit 12 mm Fuß, für die Kombination zwischen den verschieden breiten Abstandhaltern und Trennstegen z.B. bei Anwendungen auf der Seite liegend

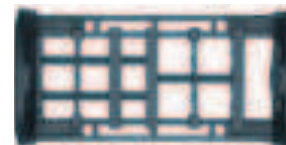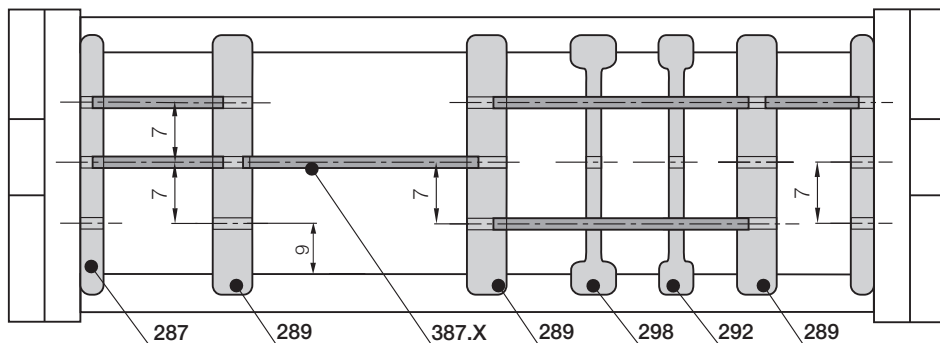

Beim Einsatz von vielen Leitungen mit unterschiedlichen Durchmesser - E-Ketten® und E-Rohre lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal unterteilen

### Variante 2: Zwischenböden

● Seitenplatten 286, Teilungsstege 288 und Zwischenböden 386.X bilden das Grundraster eines Regalsystems. Im Höhenraster von 7 mm können in 3 Stufen **Zwischenböden** verschiedener Breite angeordnet werden

● Für besondere Anwendungen: **Trennsteg mit angespritztem Zwischenboden 281.S.57** (57,5 mm) oder **281.S.45** (45 mm)

● Für eine sehr fein unterteilte Lösung werden **Höhenschlitzstege 291** eingesetzt (nicht für E-Rohre). Diese können jedoch nicht nachträglich in eine bestehende Aufteilung ohne Demontage der Innenaufteilung integriert werden

● **Nachträglich** lässt sich der einseitig **offene Höhenschlitzsteg 297** in bestehende Innenaufteilungen ohne Demontage der bestehenden Innenaufteilung integrieren. Bei Einbau der offenen Höhenschlitzstege kann die oberste und unterste Raststufe nicht mit einem Zwischenboden belegt werden

Seitenplatte für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	286
montiert	287

Teilungssteg für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	288
montiert	289

Trennsteg für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	281.S.57
montiert	282.S.57

Trennsteg für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	281.S.45
montiert	282.S.45

Höhenschlitzsteg für E-Ketten®	
unmontiert	291
montiert	292

Höhenschlitzsteg, offen für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	297
montiert	298

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	386.18	387.18
023	386.23	387.23
025	386.25	387.25
028	386.28	387.28
033	386.33	387.33
043	386.43	387.43
050	386.50	387.50
054	386.54	387.54
062	386.62	387.62
075	386.75	387.75


Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
087	386.87	387.87
100	386.100	387.100
108	386.108	387.108
125	386.125	387.125
150	386.150	387.150
175	386.175	387.175
200	386.200	387.200
208	386.208	387.208
225	386.225	387.225



Seitenplatte 286




Teilungssteg 288

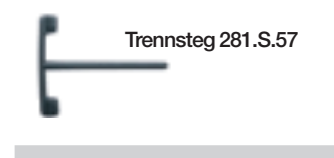


Trennsteg 281.S.57



Trennsteg 281.S.45

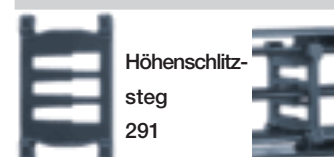


Höhenschlitzsteg 291

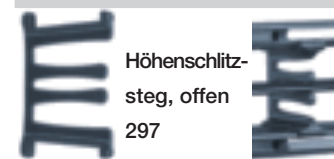

Höhenschlitzsteg, offen 297



Zwischenboden 386.X

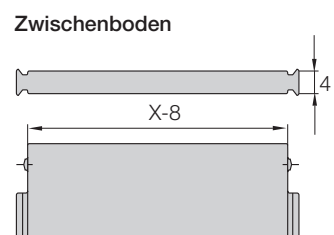

Zwischenboden

System E4/4  
Innenhöhe: 32 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

