


Bestellbeispiel



2828. 30. 300. 0



Serie 2828 - Vollstegige E-Kette®

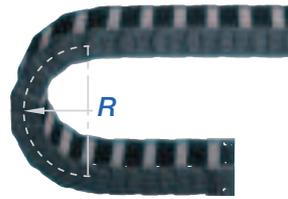


- Vollstegig
- Beim Einsatz steifer Hydraulikschläuche
- Bei besonders harten Einsatzfällen
- Beidseitig zu öffnen

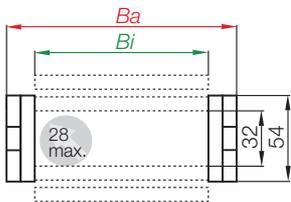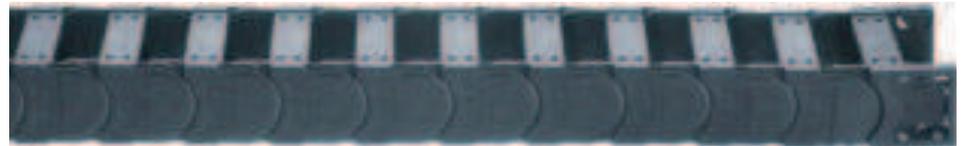


Bestellbeispiel


2928. 30. 300. 0

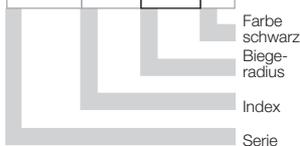

Serie 2928 - Halbsteigige E-Kette®

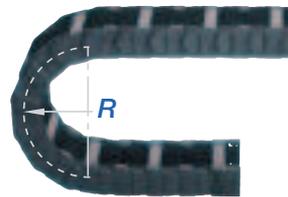


- Halbsteigig = Standard
- Für fast alle Einsatzfälle
- Beidseitig zu öffnen
- Montagefreundlich
- Stabil
- Preiswert

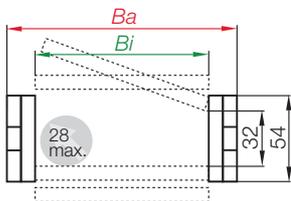


Bestellbeispiel

7728. 30. 300. 0

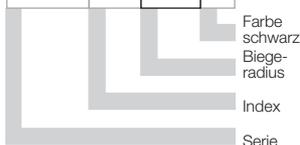

Serie R7728 - Geschlossenes E-Rohr

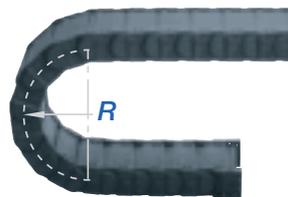

- Geschlossen
- Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
- Schutz gegen heiße Späne
- Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden



Rollen statt gleiten: Rol E-Chain®

Speziallösung für lange Verfahwege. 75% weniger Antriebsleistung (gleitende Anwendung) mit igus® Rol E-Chain®.
Serie 2828R - Bestellbeispiel 2828R.30.220.0


Weitere Informationen: www.igus.de/de/role
oder Tel. +49-0 22 03-96 49-800



Art. Nr.		<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	2828 [kg/m]	2928 [kg/m]	R7728 [kg/m]
2828/2928/7728.05.	<input type="checkbox"/> .0*	50	74	≈ 1,73	≈ 1,64	≈ 2,63
2828/2928.06.	<input type="checkbox"/> .0	68	92	≈ 1,79	≈ 1,67	-
2828/2928/7728.07.	<input type="checkbox"/> .0	75	99	≈ 1,84	≈ 1,69	≈ 2,75
2828/2928.087.	<input type="checkbox"/> .0	87	111	≈ 1,93	≈ 1,73	-
2828/2928/7728.10.	<input type="checkbox"/> .0	100	124	≈ 2,02	≈ 1,78	≈ 2,83
2828/2928/7728.11.	<input type="checkbox"/> .0	108	132	≈ 2,08	≈ 1,81	≈ 2,94
2828/2928.112.	<input type="checkbox"/> .0	112	137	≈ 2,15	≈ 1,84	-
2828/2928/7728.12.	<input type="checkbox"/> .0	125	149	≈ 2,20	≈ 1,87	≈ 3,03
2828/2928.137.	<input type="checkbox"/> .0	137	162	≈ 2,29	≈ 1,91	-
2828/2928/7728.15.	<input type="checkbox"/> .0	150	174	≈ 2,38	≈ 1,96	≈ 3,19
2828/2928.162.	<input type="checkbox"/> .0	162	187	≈ 2,44	≈ 1,99	-
2828/2928/7728.17.	<input type="checkbox"/> .0	168	192	≈ 2,51	≈ 2,02	≈ 3,39
2828/2928.18.	<input type="checkbox"/> .0	175	199	≈ 2,56	≈ 2,05	-
2828/2928.187.	<input type="checkbox"/> .0	187	212	≈ 2,65	≈ 2,09	-
2828/2928/7728.20.	<input type="checkbox"/> .0	200	224	≈ 2,74	≈ 2,14	≈ 3,59
2828/2928.212.	<input type="checkbox"/> .0	212	237	≈ 2,87	≈ 2,20	-
2828/2928.23.	<input type="checkbox"/> .0	225	249	≈ 2,92	≈ 2,22	-
2828/2928.237.	<input type="checkbox"/> .0	237	262	≈ 3,05	≈ 2,29	-
2828/2928/7728.25.	<input type="checkbox"/> .0	250	274	≈ 3,10	≈ 2,32	≈ 4,04
2828/2928.262.	<input type="checkbox"/> .0	262	286	≈ 3,19	≈ 2,36	-
2828/2928.28.	<input type="checkbox"/> .0	275	299	≈ 3,28	≈ 2,41	-
2828/2928.29.	<input type="checkbox"/> .0	287	312	≈ 3,37	≈ 2,45	-
2828/2928/7728.30.	<input type="checkbox"/> .0	300	324	≈ 3,46	≈ 2,50	≈ 4,43
2828/2928.312.	<input type="checkbox"/> .0	312	337	≈ 3,59	≈ 2,56	-
2828/2928.325.	<input type="checkbox"/> .0	325	349	≈ 3,68	≈ 2,60	-
2828/2928.337.	<input type="checkbox"/> .0	337	362	≈ 3,77	≈ 2,65	-
2828/2928.350.	<input type="checkbox"/> .0	350	374	≈ 3,86	≈ 2,69	-
2828/2928.362.	<input type="checkbox"/> .0	362	387	≈ 3,95	≈ 2,74	-
2828/2928.375.	<input type="checkbox"/> .0	375	399	≈ 4,04	≈ 2,79	-
2828/2928.387.	<input type="checkbox"/> .0	387	412	≈ 4,11	≈ 2,82	-
2828/2928.400.	<input type="checkbox"/> .0	400	424	≈ 4,18	≈ 2,86	-

lieferbare Biegeradien **R** [mm] 063** 075** 100** 125 150 175 200 220 250 300

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (*R*) z.B. 2828.30.300.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung: 56 mm/Glied - Glieder/m = 18

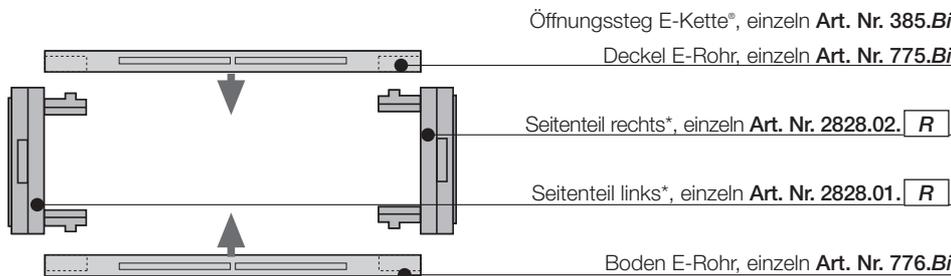

Heiße Späne bis 850°C

E-Rohre, an denen 850 °C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit. Bestellbeispiele: Komplettes E-Rohr aus HT*: **7728.30.150.0.HT** Nur Deckel aus HT: **7728.30.HT.150.0**
*für lange Verfahrwege nach Rücksprache
Weitere Informationen: www.igus.de/de/HT
Lieferzeit 10 Werktagen

System E4/4
Innenhöhe: 32 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



Erweiterungsbügel für dicke Schläuche ▶ Seite 7.324

Art. Nr. Einzelteile Kettenglieder

*Blickrichtung vom Festpunkt aus in die E-Kette®



▶ Seite 7.317