 



Variante Stahlanschlusselement - pendelnd

- Für pendelnde Verbindungen
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle Kettenbreiten
- Elektrisch leitend



Mögliche Befestigungsvarianten -
weitere Einbauwinkel ► siehe Einbau-Skizze


Mitnehmer
38380.1

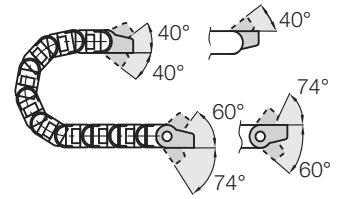

Festpunkt
38380.2

Mitnehmer
38380.1

Festpunkt
38380.2

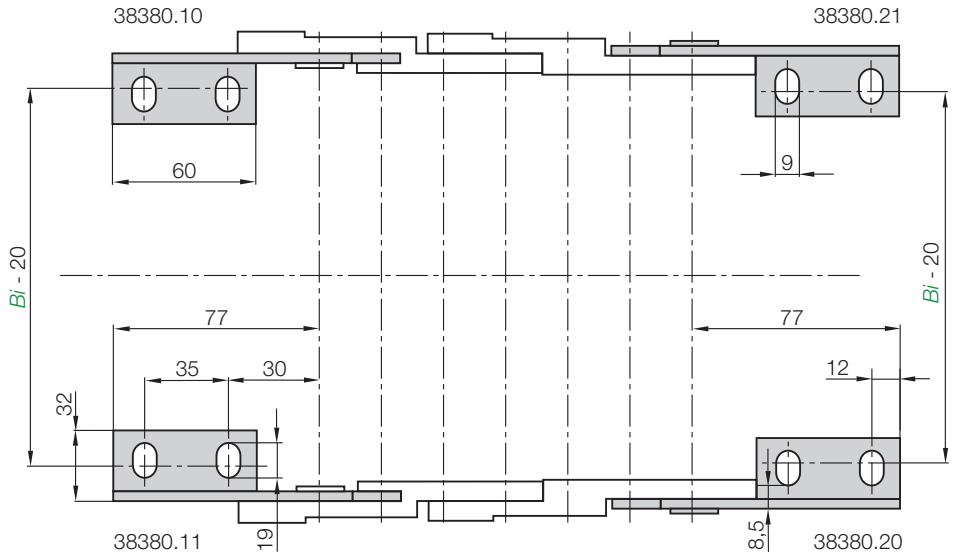

Für Ketten- typ:	Art. Nr. Komplettsatz	Bi [mm]	Für Ketten- typ:	Art. Nr. Komplettsatz	Bi [mm]
3838-3938-7838.05	38380.12	50	3838-3938.23	38380.12	225
3838-3938.06	38380.12	68	3838-3938.237	38380.12	237
3838-3938-7838.07	38380.12	75	3838-3938-7838.25	38380.12	250
3838-3938.087	38380.12	87	3838-3938.262	38380.12	262
3838-3938-7838.10	38380.12	100	3838-3938.28	38380.12	275
3838-3938-7838.11	38380.12	108	3838-3938.29	38380.12	287
3838-3938.112	38380.12	112	3838-3938-7838.30	38380.12	300
3838-3938-7838.12	38380.12	125	3838-3938.312	38380.12	312
3838-3938.137	38380.12	137	3838-3938.325	38380.12	325
3838-3938-7838.15	38380.12	150	3838-3938.337	38380.12	337
3838-3938.162	38380.12	162	3838-3938.350	38380.12	350
3838-3938-7838.17	38380.12	168	3838-3938.362	38380.12	362
3838-3938.18	38380.12	175	3838-3938.375	38380.12	375
3838-3938.187	38380.12	187	3838-3938.387	38380.12	387
3838-3938-7838.20	38380.12	200	3838-3938.400	38380.12	400
3838-3938.212	38380.12	212			

38380.12 Komplettsatz,

je 2 Teile mit Bolzen / Bohrung

Bei Einzelteil-Bestellung:

38380.1 Anschlusselement

Mitnehmer je 1 Teil links / rechts

38380.2 Anschlusselement

Festpunkt je 1 Teil links / rechts

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.eu
E-mail: info@igus.de