


Bestellbeispiel

4040HD.	30.	250.	0
			Farbe schwarz
			Biege-radius
			Index
			Serie


Serie 4040HD- Vollstegige E-Kette®

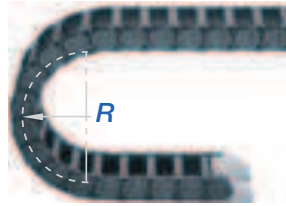

- Vollstegig
- Für höchste Zusatzlasten
- Bei besonders harten Einsatzfällen
- Beidseitig zu öffnen




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

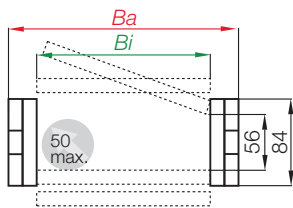

Bestellbeispiel

8840HD.	30.	250.	0
			Farbe schwarz
			Biege-radius
			Index
			Serie

Serie R8840HD - Geschlossenes E-Rohr

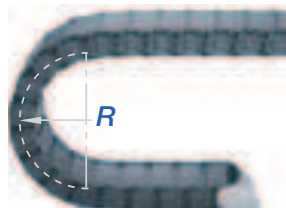

- Geschlossen
- Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
- Schutz gegen heiße Späne
- Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden



igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

Rollen statt gleiten: Rol E-Chain®

Speziallösung für lange Verfahwege. 75% weniger Antriebsleistung (gleitende Anwendung) mit igus® Rol E-Chain®. Serie 4040RHD - Bestellbeispiel 4040RHD.30.250.0

Weitere Informationen: www.igus.de/de/role oder Tel. +49-0 22 03-96 49-800




Art. Nr.			4040HD R8840HD	
	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	[kg/m]	[kg/m]
4040HD.05.....	<input type="checkbox"/> .0	50	104	≈ 5,03 -
4040HD.06.....	<input type="checkbox"/> .0	65	119	≈ 5,12 -
4040HD/8840HD.07.....	<input type="checkbox"/> .0*	75	129	≈ 5,19 ≈ 5,64
4040HD.08.....	<input type="checkbox"/> .0	87	141	≈ 5,27 -
4040HD/8840HD.10.....	<input type="checkbox"/> .0	100	154	≈ 5,36 ≈ 5,93
4040HD.11.....	<input type="checkbox"/> .0	112	166	≈ 5,48 -
4040HD/8840HD.12.....	<input type="checkbox"/> .0	125	179	≈ 5,56 ≈ 6,29
4040HD.13.....	<input type="checkbox"/> .0	137	191	≈ 5,69 -
4040HD/8840HD.15.....	<input type="checkbox"/> .0	150	204	≈ 5,73 ≈ 6,67
4040HD.16.....	<input type="checkbox"/> .0	162	216	≈ 5,84 -
4040HD/8840HD.17.....	<input type="checkbox"/> .0	175	229	≈ 5,97 ≈ 6,98
4040HD.18.....	<input type="checkbox"/> .0	187	241	≈ 6,09 -
4040HD/8840HD.20.....	<input type="checkbox"/> .0	200	254	≈ 6,14 ≈ 7,29
4040HD.21.....	<input type="checkbox"/> .0	212	266	≈ 6,21 -
4040HD.22.....	<input type="checkbox"/> .0	225	279	≈ 6,28 -
4040HD.23.....	<input type="checkbox"/> .0	237	291	≈ 6,39 -
4040HD/8840HD.25.....	<input type="checkbox"/> .0	250	304	≈ 6,50 ≈ 8,02
4040HD.26.....	<input type="checkbox"/> .0	262	316	≈ 6,59 -
4040HD/8840HD.27.....	<input type="checkbox"/> .0	275	329	≈ 6,70 ≈ 8,38
4040HD.28.....	<input type="checkbox"/> .0	287	341	≈ 6,75 -
4040HD/8840HD.30.....	<input type="checkbox"/> .0	300	354	≈ 6,91 ≈ 8,68
4040HD.31.....	<input type="checkbox"/> .0	312	366	≈ 6,94 -
4040HD.32.....	<input type="checkbox"/> .0	325	379	≈ 7,05 -
4040HD.33.....	<input type="checkbox"/> .0	337	391	≈ 7,17 -
4040HD/8840HD.35.....	<input type="checkbox"/> .0	350	404	≈ 7,37 ≈ 9,38
4040HD.36.....	<input type="checkbox"/> .0	362	416	≈ 7,28 -
4040HD.37.....	<input type="checkbox"/> .0	375	429	≈ 7,38 -
4040HD.38.....	<input type="checkbox"/> .0	387	441	≈ 7,49 -
4040HD/8840HD.40.....	<input type="checkbox"/> .0	400	454	≈ 7,76 ≈ 10,38
4040HD.41.....	<input type="checkbox"/> .0	412	466	≈ 7,68 -
4040HD.42.....	<input type="checkbox"/> .0	425	479	≈ 7,98 -
4040HD.43.....	<input type="checkbox"/> .0	437	491	≈ 7,82 -
4040HD.45.....	<input type="checkbox"/> .0	450	504	≈ 8,15 -
4040HD/8840HD.46.....	<input type="checkbox"/> .0	462	516	≈ 8,10 ≈ 10,85
4040HD.47.....	<input type="checkbox"/> .0	475	529	≈ 8,14 -
4040HD.48.....	<input type="checkbox"/> .0	487	541	≈ 8,39 -
4040HD.50.....	<input type="checkbox"/> .0	500	554	≈ 8,48 -
4040HD.51.....	<input type="checkbox"/> .0	512	566	≈ 8,40 -
4040HD.52.....	<input type="checkbox"/> .0	525	579	≈ 8,57 -
4040HD.53.....	<input type="checkbox"/> .0	537	591	≈ 8,66 -
4040HD.55.....	<input type="checkbox"/> .0	550	604	≈ 9,08 -
4040HD.60.....	<input type="checkbox"/> .0	600	654	≈ 9,31 -

lieferbare Biegeradien

R [mm] 135** 150 250 300

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 4040HD.30.300.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung: 91 mm/Glied - Glieder/m = 11

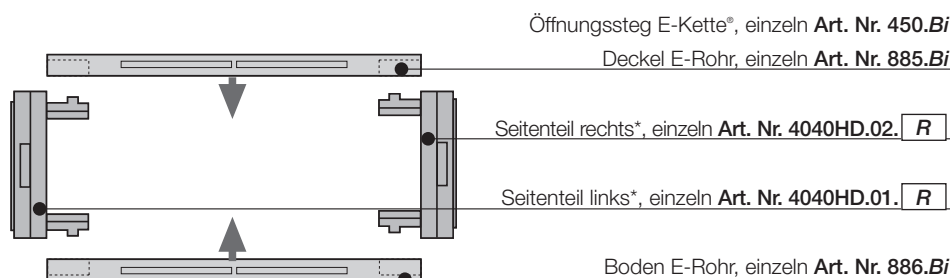

Heiße Späne bis 850°C

E-Rohre, an denen 850 °C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit.

Bestellbeispiele:
Komplettes E-Rohr aus HT*:
8840HD.40.150.0.HT
Nur Deckel aus HT:
8840HD.HTE.150.0

*Für lange Verfahrwege nach Rücksprache
Weitere Informationen:
www.igus.de/de/HT
Lieferzeit 10 Werktagen

System E4/4
Innenhöhe: 56 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 7.317

* Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar
** Nicht für R8840HD lieferbar



Erweiterungsbügel für dicke Schläuche ► Seite 7.342

Art. Nr. Einzelteile Kettenglieder

Blickrichtung vom Festpunkt aus in die E-Kette