


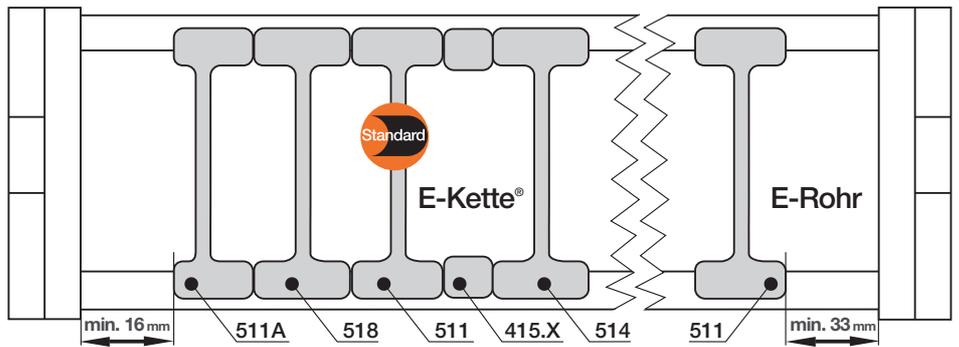

Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert! **Hinweis: Seitenabstand von min. 33 mm (E-Rohr) und min. 16 mm (E-Kette®) beachten!**



Trennsteg
501



Abstandhalter
405.XX



Klemmtrennsteg
504



Klemmtrennsteg
508



Trennsteg
asymmetrisch 501A

Trennsteg für E-Ketten®	
unmontiert	501
montiert	511




Abstandhalter* für E-Ketten®	
unmontiert	405.XX
montiert	415.XX




Klemmtrennsteg für E-Ketten®	
unmontiert	504
montiert	514



Klemmtrennsteg, für E-Ketten®	
unmontiert	508
montiert	518

 

Trennsteg, asymmetrisch für E-Ketten®	
unmontiert	501A
montiert	511A

 

*Für Anwendungen "auf der Seite"

Variante 1: Trennsteg und Abstandhalter

● **Trennsteg 501 für E-Ketten®** bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen

● Trennsteg (z.B. "auf der Seite liegend") können durch **Abstandhalter 405.XX für E-Ketten®** in ihrer Position fixiert werden. Die verfügbare Innenhöhe reduziert sich um 2 mm je Abstandhalter und Seite. Um dies zu vermeiden, können die Teile auch von außen auf den Öffnungssteg montiert werden (nicht bei langen Verfahrwegen) **XX = Breite Abstandhalter** (Wählbar 10, 15, 20, 30 und 40 mm)

Außerdem:

● **Klemmtrennsteg für E-Ketten® 504** mit erhöhter Haltekraft für Anwendungen mit sehr hohen Belastungen. Das Öffnen der E-Kette® ist bei Verwendung des Klemmtrennsteges erschwert. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit



● Der **Klemmtrennsteg für E-Ketten® 508** wird in Anwendungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Kompostwerken, eingesetzt. Die seitliche Nocke dient der gleichmäßigen Ausrichtung der Trennsteg - bei ungleicher Ausrichtung ist die E-Kette® nur noch durch Zerstörung der Trennsteg zu öffnen

● **Asymmetrischer Trennsteg 501A für E-Ketten®** mit 18 mm Fuß, für die Kombination zwischen den verschiedenen breiten Abstandhaltern und Trennstegen z.B. bei Anwendungen auf der Seite liegend

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

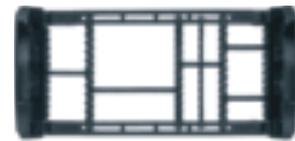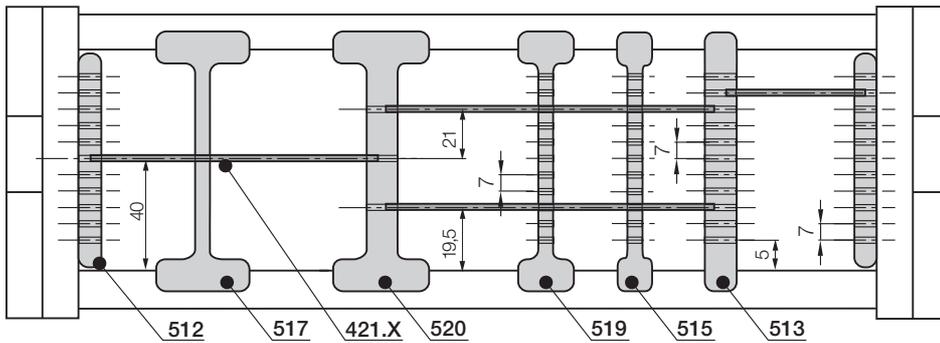

Beim Einsatz von vielen Leitungen mit unterschiedlichen Durchmesser - E-Ketten® und E-Rohre lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal unterteilen

System E4/4
Innenhöhe: 80 mm

Variante 2: Zwischenböden

● **Seitenplatten 502, Teilungsstege 503 und Zwischenböden 420.X** bilden das Grundraster eines Regalsystems. Im Höhenraster von **7 mm** können in 11 Stufen **Zwischenböden** verschiedener Breite angeordnet werden

● **Klemnteilungssteg 510** in Kombination mit Zwischenboden. Dreifach geschlitzt (nur für E-Ketten®)

● **Klemmtrennsteg 507 mit Höhengschlitz** - mit erhöhter Haltekraft für Anwendungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, oder extremen Belastungen. Die erhöhte Haltekraft wird durch asymmetrische Haltekrallen zum Kettensteg hergestellt. Bitte auf eine gleichmäßige Ausrichtung achten. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit

● Für eine sehr fein unterteilte Lösung werden **Höhenschlitzstege 505** eingesetzt. Diese können jedoch nicht nachträglich in eine bestehende Aufteilung ohne Demontage der Innenaufteilung integriert werden

● **Nachträglich** lässt sich der einseitig **offene Höhengschlitzsteg 509** in bestehende Innenaufteilungen ohne Demontage der bestehenden Innenaufteilung integrieren. Bei Einbau der offenen Höhengschlitzstege kann die oberste und unterste Raststufe nicht mit einem Zwischenboden belegt werden

Seitenplatte für E-Ketten® und E-Rohre		
unmontiert	4	502
montiert	4	512

Teilungssteg für E-Ketten® und E-Rohre		
unmontiert	8	503
montiert	8	513

Klemnteilungssteg für E-Ketten®		
unmontiert	8	510
montiert	8	520

Klemmtrennsteg für E-Ketten®		
unmontiert	4	507
montiert	4	517

Höhenschlitzsteg für E-Ketten® und E-Rohre		
unmontiert	3,5	505
montiert	3,5	515

Höhenschlitzsteg, offen für E-Ketten® und E-Rohre		
unmontiert	3	509
montiert	3	519




Seitenplatte 502



Teilungssteg 503



Klemmteilungssteg 510

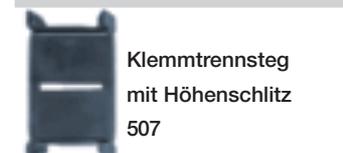

Klemmtrennsteg mit Höhengschlitz 507




Höhenschlitzsteg 505



Höhenschlitzsteg, offen 509



Zwischenboden 420.X

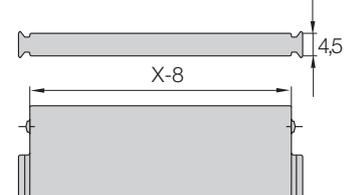

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	420.18	421.18
023	420.23	421.23
025	420.25	421.25
028	420.28	421.28
033	420.33	421.33
043	420.43	421.43
050	420.50	421.50
062	420.62	421.62

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
075	420.75	421.75
088	420.88	421.88
100	420.100	421.100
125	420.125	421.125
150	420.150	421.150
175	420.175	421.175
187	420.187	421.187
200	420.200	421.200

Weitere Elemente zur Innenaufteilung für E-Ketten®

Rollenclip		
unmontiert	9	489.27
montiert	9	490.27

Rollenclip - minimiert den Abrieb an besonders empfindlichen Schläuchen. Er wird einfach auf den Öffnungssteg geklemmt. Die beweglichen Rollen gleichen Bewegungen zwischen Kette und Schlauch aus.

