



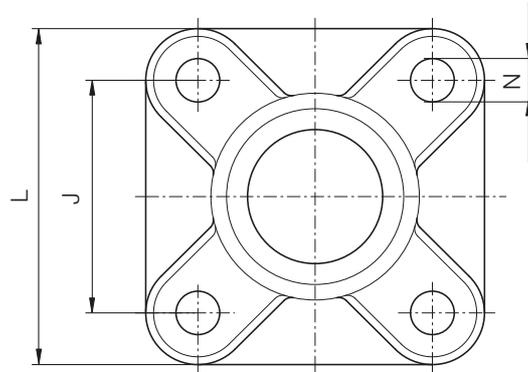

mit 4 Befestigungslöchern

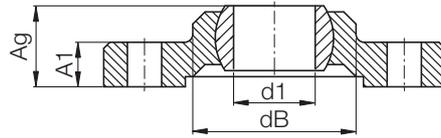

Angaben in mm

Aufbau der Bestellnr.:

E F S M - 06 HT



Material

Gehäuse: iguton G

▶ Seite 70.6

Kalotte: iglidur® X

▶ Kap. 6

igubal®-Flanschlager

EFSM HT

mm

Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

Abmessungen [mm]

igubal®-Flanschlager EFSM HT mit 4 Befestigungslöchern

Bestellnummer	d1 E10	dB	L Breite	J Mitte Bohrung ±0,1	A ₁ Höhe Steg	A _g Höhe gesamt	N Bohrung d
EFSM-06 HT	6	14,0	25,0	17,0	4,5	8,5	3,2
EFSM-08 HT	8	18,0	33,0	22,0	5,5	10,5	4,3
EFSM-10 HT	10	22,0	38,0	26,0	6,5	12,0	5,3
EFSM-12 HT	12	25,0	40,0	28,0	7,0	13,0	5,3

Lieferzeit: ab Lager

