


SERIE 63GH



**RUOTE IN VULKOLLAN®,
NUCLEO IN GHISA MECCANICA,
SUPPORTO FISSO MOLLEGGIATO
TIPO EES MHD**

Descrizione ruota

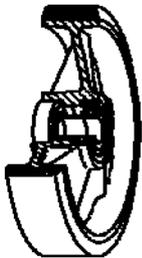


Rivestimento: ruote in Vulkollan®, durezza 93 +/- 2 Shore A.

Nucleo: in ghisa meccanica.

Organi di rotolamento: il mozzo è ottenuto tramite stampaggio e successiva tornitura ed è sede per cuscinetti a sfera serie Z.

Descrizione supporto

Supporto EES MHD Sprung-Loaded Medium-Heavy Duty (portata massima 1000 daN)

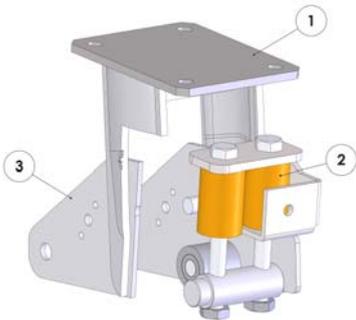

1) Corpo supporto fisso con orecchie imbutite in acciaio elettro saldato, zincato elettroliticamente

2) Molle in poliuretano

3) Forcella interna mobile con orecchie elettrosaldato al tubetto, zincata elettroliticamente