


SERIE 52



RUOTE IN GOMMA STANDARD NUCLEO IN POLIPROPILENE SUPPORTO FISSO TIPO NL

Descrizione ruota

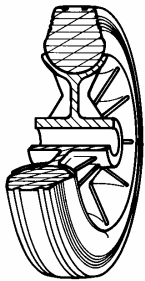


Ruota: Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard; durezza 85 +/- 3 Shore A.

Nucleo: Nucleo in polipropilene opportunamente nervato.

Organi di rotolamento: Il mozzo è disponibile con foro boccola e con cuscinetti a rulli.

Descrizione supporto

Supporto leggero tipo NL (portata massima 400 daN)

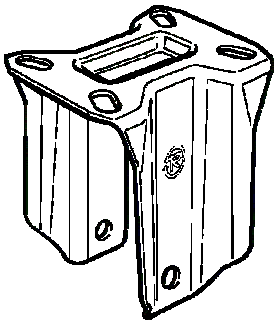

Supporto costituito da una forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente