


## SERIE 82AF



**RUOTE PNEUMATICHE ANTIFORATURA SCOLPITE  
NUCLEO IN POLIPROPILENE  
SUPPORTO ROTANTE PIASTRA TIPO NL**

### Descrizione ruota

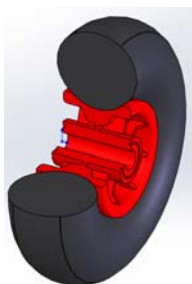


**Rivestimento:** in poliuretano espanso scolpito.

**Nucleo:** in polipropilene rosso.

**Organi di rotolamento:** mozzo con cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in materiale plastico.

### Descrizione supporto

#### Supporto leggero tipo NL (portata massima 70 daN)

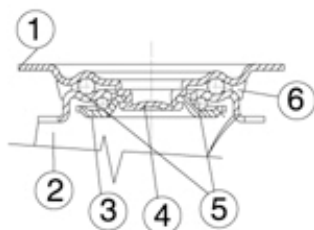

1) **Piastra:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

2) **Forcella:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

3) **Anello Tenuta Sfere:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

4) **Perno centrale:** integrale con la piastra ribadito a freddo

5) **Organi di rotazione:** doppia corona di sfere lubrificata a grasso

6) **Anello Parapolvere:** polietilene arancione

**Finitura:** zincatura bianca

**Attacco** a piastra