

SERIE 60



**RUOTE IN POLIURETANO INIETTATO,
NUCLEO IN POLIAMMIDE 6,
SUPPORTO FISSO TIPO NL**

Descrizione ruota




Rivestimento: in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza ad usura e lacerazione.

Nucleo: in poliammide 6.

Organi di rotolamento: Il mozzo è disponibile con foro boccola, con cuscinetti a rulli o con cuscinetti a sfere.

Descrizione supporto

Supporto leggero tipo NL (portata massima 400 daN)

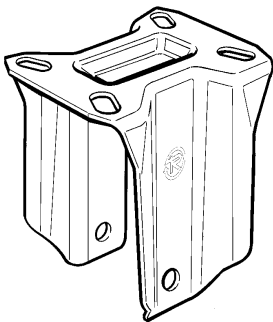

Supporto costituito da una forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente