


SERIE 36



**RUOTE PER COLLETTIVITA' IN POLIURETANO INIETTATO
NUCLEO IN POLIAMMIDE 6
SUPPORTO ROTANTE CON CODOLO**

Descrizione ruota

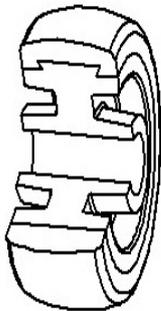


Rivestimento: rivestimento in poliuretano iniettato.

Nucleo: in poliammide 6.

Organi di rotolamento: il mozzo è disponibile con foro boccola.

Descrizione supporto

Supporto leggero (portata massima 70 daN)

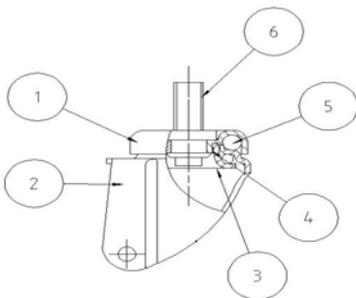

1) **Piastra:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

2) **Forcella:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

3) **Anello Tenuta Sfere:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

4) **Perno centrale:** integrale con la piastra ribadito a freddo

5) **Organi di rotazione:** doppia corona di sfere lubrificata a grasso

6) **Attacco** a codolo filettato

Finitura: zincatura bianca

e-mail: comm.italia@tellurerota.com – comm.estero@tellurerota.com
www.tellurerota.com – www.laruotagiusta.it – www.therightwheel.com