



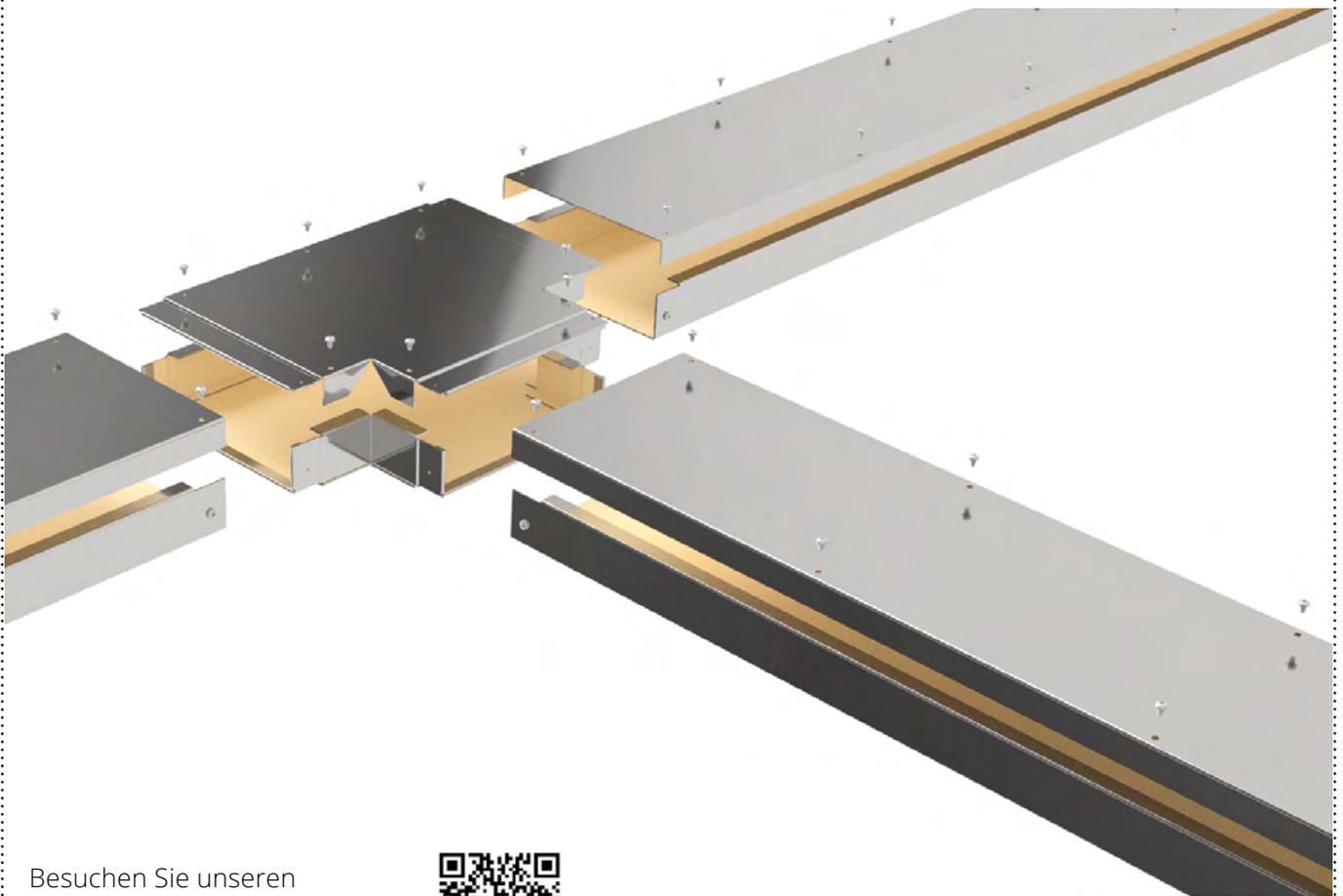
WICHMANN
Brandschutzsysteme

Instafix® BKI

Installationskanal

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.30-2524

Produktübersicht



Besuchen Sie unseren
YouTube-Kanal
„wichmannbrandschutz“



Wichmann INSTAFIX® BKI Elektro-Installationskanal, verzinkt

Der Wichmann INSTAFIX® BKI Installationskanal ist speziell für die Installation in Flucht- und Rettungswegen geeignet. Dank der deutlich dünneren Wandstärke im Vergleich zu herkömmlichen Kanälen benötigt der INSTAFIX® BKI Installationskanal erheblich weniger Platz und kann so auch an beengten Stellen schnell und einfach montiert werden.

Die Kanäle sind mit einem innovativen Dämmschichtbildner ausgestattet, der im Brandfall im Inneren des Kanals aufschäumt und sofort aktiv die Brandweiterleitung stoppt.

Die genannten Abmessungen auf den nachfolgenden Seiten sind Standardgrößen.

Benötigen Sie eine Sonderlösung?

- Sondermaße in Höhe und Breite sowie Formteile sind möglich
- Kanäle aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl oder mit verschiedenen RAL-Farbtönen beschichtet sind möglich
- 2- und 3-seitige Ausführungen; die 3-seitige Ausführung ist mit abnehmbarem Deckel oder geschlossen möglich

Gerader Kanal, verzinkt, 2.000 mm	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IF2030030v	2000	30	30	I 30 - I 120
	IF2040040v	2000	40	40	I 30 - I 120
	IF2080050v	2000	80	50	I 30 - I 120
	IF2200050v	2000	200	50	I 30 - I 120
	IF2260100v	2000	260	100	I 30 - I 120
	IF2400120v	2000	400	120	I 30 - I 120
Gerader Kanal, verzinkt, 1.000 mm	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IF1080050v	1000	80	50	I 30 - I 120
	IF1200050v	1000	200	50	I 30 - I 120
	IF1260100v	1000	260	100	I 30 - I 120
	IF1400120v	1000	400	120	I 30 - I 120
Flachwinkel 90°, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFFW080050v	100*	80	50	I 30 - I 120
	IFFW200050v	100*	200	50	I 30 - I 120
	IFFW260100v	100*	260	100	I 30 - I 120
	IFFW400120v	100*	400	120	I 30 - I 120
Innenecke 90°, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFIE030030v	50*	30	30	I 30 - I 120
	IFIE040040v	50*	40	40	I 30 - I 120
	IFIE080050v	50*	80	50	I 30 - I 120
	IFIE200050v	50*	200	50	I 30 - I 120
	IFIE260100v	50*	260	100	I 30 - I 120
	IFIE400120v	50*	400	120	I 30 - I 120

* Maß der nutzbaren Schenkellänge, alle Maße in mm



WICHMANN

Brandschutzsysteme

Außenecke 90°, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFAE030030v	50*	30	30	I 30 - I 120
	IFAE040040v	50*	40	40	I 30 - I 120
	IFAE080050v	50*	80	50	I 30 - I 120
	IFAE200050v	50*	200	50	I 30 - I 120
	IFAE260100v	50*	260	100	I 30 - I 120
	IFAE400120v	50*	400	120	I 30 - I 120
T-Stück, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IPTS030030v	50*	30	30	I 30 - I 120
	IPTS040040v	50*	40	40	I 30 - I 120
	IPTS080050v	50*	80	50	I 30 - I 120
	IPTS200050v	50*	200	50	I 30 - I 120
	IPTS260100v	50*	260	100	I 30 - I 120
	IPTS400120v	50*	400	120	I 30 - I 120
Abschlusskappe, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFAK030030v		30	30	I 30 - I 120
	IFAK040040v		40	40	I 30 - I 120
	IFAK080050v		80	50	I 30 - I 120
	IFAK200050v		200	50	I 30 - I 120
	IFAK260100v		260	100	I 30 - I 120
	IFAK400120v		400	120	I 30 - I 120
Wandanschlusskragen, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFWK030030v	30	30	30	I 30 - I 120
	IFWK040040v	40	40	30	I 30 - I 120
	IFWK080050v	80	50	30	I 30 - I 120
	IFWK200050v	200	50	30	I 30 - I 120
	IFWK260100v	260	100	30	I 30 - I 120
	IFWK400120v	400	120	30	I 30 - I 120
Montagewinkel, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFMW050030v	1000	50	30	I 30 - I 120

* Maß der nutzbaren Schenkellänge, alle Maße in mm

 


WICHMANN

 
Brandschutzsysteme

Verbindungsschiene, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFVS060005v	1000	60	5	I 30 - I 120

Trennsteg, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFTR2000046v	2000	46		I 30 - I 120
	IFTR2000096v	2000	96		I 30 - I 120
	IFTR2000116v	2000	116		I 30 - I 120

Kabelauführung mit Mineralfaserschott, 1 Set, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFKM105050v	50	50	50	I 30 - I 120
	IFKM110050v	100	50	50	I 30 - I 120

Set bestehend aus: 1 Blechformteil + 1 Mifa-Zuschnitt

Kabelauführung mit Mineralfaserschott, 5er Set, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFKM505050v	50	50	50	I 30 - I 120
	IFKM510050v	100	50	50	I 30 - I 120

Set bestehend aus: 5 Blechformteile + 5 Mifa-Zuschnitte
& 1 Kartusche Brandschutzspachtel

Kabelauführung mit Brandschutzstein, 1 Set, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFKS105050v	50	50	50	I 30 - I 120
	IFKS110050v	100	50	50	I 30 - I 120

Set bestehend aus: 1 Blechformteil + 1 Brandschutzstein-Zuschnitt

Kabelauführung mit Brandschutzstein, 5er Set, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFKS505050v	50	50	50	I 30 - I 120
	IFKS510050v	100	50	50	I 30 - I 120

Set bestehend aus: 5 Blechformteile + 5 Brandschutzstein-Zuschnitte
& 1 Kartusche Brandschutzspachtel



WICHMANN
Brandschutzsysteme

Anschlusskragen-Set an WD90 Kabelbox „System Wichmann“® verzinkt	Artikelnummer	Größe des Kanals (HxB)	Größe der Kabelbox (HxB) / Artikelnummer
	IFAKR080050v	50 x 80 mm	80 x 120 mm 00080120
	IFAKR200050v	50 x 200 mm	80 x 240 mm 00080240
	IFAKR260100v	100 x 260 mm	110 x 280 mm 00110280
	IFAKR400120v	120 x 400 mm	110 x 435 mm 00110435

Wichmann INSTAFIX® BKI Elektro-Installationskanal, reinweiß

Gerader Kanal, reinweiß, 2.000 mm	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands-klasse
	IF2030030w	2000	30	30	I 30 - I 120
	IF2040040w	2000	40	40	I 30 - I 120
	IF2080050w	2000	80	50	I 30 - I 120
	IF2200050w	2000	200	50	I 30 - I 120
	IF2260100w	2000	260	100	I 30 - I 120
	IF2400120w	2000	400	120	I 30 - I 120
Gerader Kanal, reinweiß, 1.000 mm	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands-klasse
	IF1080050w	1000	80	50	I 30 - I 120
	IF1200050w	1000	200	50	I 30 - I 120
	IF1260100w	1000	260	100	I 30 - I 120
	IF1400120w	1000	400	120	I 30 - I 120
Flachwinkel 90°, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands-klasse
	IFFW080050w	100*	80	50	I 30 - I 120
	IFFW200050w	100*	200	50	I 30 - I 120
	IFFW260100w	100*	260	100	I 30 - I 120
	IFFW400120w	100*	400	120	I 30 - I 120

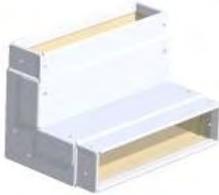
* Maß der nutzbaren Schenkellänge, alle Maße in mm

Tel.: +49 2722 6382-0 • www.wichmann.biz



WICHMANN

Brandschutzsysteme

Innenecke 90°, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFIE030030w	50*	30	30	I 30 - I 120
	IFIE040040w	50*	40	40	I 30 - I 120
	IFIE080050w	50*	80	50	I 30 - I 120
	IFIE200050w	50*	200	50	I 30 - I 120
	IFIE260100w	50*	260	100	I 30 - I 120
	IFIE400120w	50*	400	120	I 30 - I 120
Außenecke 90°, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFAE030030w	50*	30	30	I 30 - I 120
	IFAE040040w	50*	40	40	I 30 - I 120
	IFAE080050w	50*	80	50	I 30 - I 120
	IFAE200050w	50*	200	50	I 30 - I 120
	IFAE260100w	50*	260	100	I 30 - I 120
	IFAE400120w	50*	400	120	I 30 - I 120
T-Stück, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFTS030030w	50*	30	30	I 30 - I 120
	IFTS040040w	50*	40	40	I 30 - I 120
	IFTS080050w	50*	80	50	I 30 - I 120
	IFTS200050w	50*	200	50	I 30 - I 120
	IFTS260100w	50*	260	100	I 30 - I 120
	IFTS400120w	50*	400	120	I 30 - I 120
Abschlusskappe, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFAK030030w		30	30	I 30 - I 120
	IFAK040040w		40	40	I 30 - I 120
	IFAK080050w		80	50	I 30 - I 120
	IFAK200050w		200	50	I 30 - I 120
	IFAK260100w		260	100	I 30 - I 120
	IFAK400120w		400	120	I 30 - I 120
Wandanschlusskragen, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFWK030030w	30	30	30	I 30 - I 120
	IFWK040040w	40	40	30	I 30 - I 120
	IFWK080050w	80	50	30	I 30 - I 120
	IFWK200050w	200	50	30	I 30 - I 120
	IFWK260100w	260	100	30	I 30 - I 120
	IFWK400120w	400	120	30	I 30 - I 120

* Maß der nutzbaren Schenkellänge, alle Maße in mm

Tel.: +49 2722 6382-0 • www.wichmann.biz



WICHMANN

Brandschutzsysteme

Montagewinkel, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFMW050030w	1000	50	30	I 30 - I 120

Kabelauführung mit Mineralfaserschott, 1 Set, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFKM105050w	50	50	50	I 30 - I 120
	IFKM110050w	100	50	50	I 30 - I 120

Set bestehend aus: 1 Blechformteil + 1 Mifa-Zuschnitt

Kabelauführung mit Mineralfaserschott, 5er Set, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFKM505050w	50	50	50	I 30 - I 120
	IFKM510050w	100	50	50	I 30 - I 120

Kabelauführung mit Brandschutzstein, 1 Set, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFKS105050w	50	50	50	I 30 - I 120
	IFKS110050w	100	50	50	I 30 - I 120

Set bestehend aus: 1 Blechformteil + 1 Brandschutzstein-Zuschnitt

Kabelauführung mit Brandschutzstein, 5er Set, reinweiß	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstands- klasse
	IFKS505050w	50	50	50	I 30 - I 120
	IFKS510050w	100	50	50	I 30 - I 120

Set bestehend aus: 5 Blechformteile + 5 Brandschutzsteine-Zuschnitte & 1 Kartusche
Brandschutzpachtel

Zubehör				
Produktbeschreibung	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe
Kartusche Brandschutzfarbe	IFBF0400			
Beidseitig beschichtete Mineralfaserplatte	IFMF1000600	1000	600	50
Erdungsklammer 25 Stück	IFEK0025			
Keilnagel Karton 100 Stück	IFKN0100			
Dichtband-V 25m/Rolle	IFDBV025			
Kabelbügel 80x50 - 24 Stück	IFKB080050-24	70	39	39
Kabelbügel 200x50 - 24 Stück	IFKB200050-24	180	39	39
Kabelbügel 260x100 - 24 Stück*	IFKB260100-24	130	89	39
Kennzeichnungsschild - 5 Stück	IFKS5			

* Pro 0,5 m Kabelkanal werden 2 Kabelbügel benötigt.

